

WIDIN

PF505

新価格


適応加工内容

Z加工 	溝加工 	側面加工 	マルチ加工
Z ≤ 3d			

超硬マックスドリル ミディアム

スチール対応

適応被削材	低炭素鋼 SS材	<HRC 30 S45C	<HRC 45 合金鋼	<HRC 50 調質鋼	<HRC 55 焼入れ鋼	<HRC 60	<HRC 65	ステンレス SUS304	鋳鉄 FCD	インコネル	チタン合金	アルミ合金	グラファイト複合材
-------	----------	--------------	-------------	-------------	--------------	---------	---------	--------------	--------	-------	-------	-------	-----------

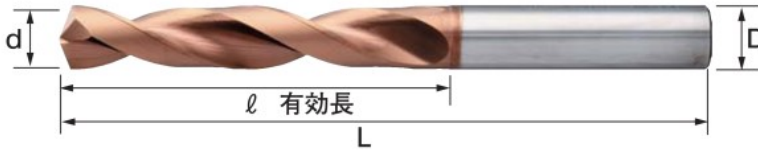

先端角 **140°** ネジレ角 **30°** 刃径公差 **h8** シャンク公差 **h6** コーティング **TiAlNH** 超硬 **超微粒子 0.5μ** 刃長 **≒6.5D**

型番	d	ℓ	L	D	ユーザー価格	型番	d	ℓ	L	D	ユーザー価格	型番	d	ℓ	L	D	ユーザー価格	型番	d	ℓ	L	D	ユーザー価格
PF505 030	3.0	25	60	3		PF505 068	6.8					PF505 106	10.6					PF505 144	14.4				
PF505 031	3.1					PF505 069	6.9	47	87	7	¥5,200	PF505 107	10.7					PF505 145	14.5				
PF505 032	3.2	27	60			PF505 070	7.0					PF505 108	10.8	68	115	11	¥8,800	PF505 146	14.6				
PF505 033	3.3					PF505 071	7.1					PF505 109	10.9					PF505 147	14.7	83	143	15	¥20,000
PF505 034	3.4					PF505 072	7.2					PF505 110	11.0					PF505 148	14.8				
PF505 035	3.5					PF505 073	7.3					PF505 111	11.1					PF505 149	14.9				
PF505 036	3.6	30	65	4	¥2,900	PF505 074	7.4					PF505 112	11.2					PF505 150	15.0				
PF505 037	3.7					PF505 075	7.5					PF505 113	11.3					PF505 151	15.1				
PF505 038	3.8					PF505 076	7.6	52	92	8	¥5,700	PF505 114	11.4					PF505 155	15.5	90	152	16	¥22,900
PF505 039	3.9					PF505 077	7.7					PF505 115	11.5					PF505 160	16.0				
PF505 040	4.0	33	71			PF505 078	7.8					PF505 116	11.6	71	121	12	¥10,400	PF505 161	16.1				
PF505 041	4.1					PF505 079	7.9					PF505 117	11.7					PF505 165	16.5	95	155	17	¥26,000
PF505 042	4.2	33				PF505 080	8.0					PF505 118	11.8					PF505 170	17.0				
PF505 043	4.3					PF505 081	8.1					PF505 119	11.9					PF505 171	17.1				
PF505 044	4.4					PF505 082	8.2					PF505 120	12.0					PF505 175	17.5	100	157	18	¥28,600
PF505 045	4.5	36	71	5	¥3,500	PF505 083	8.3					PF505 121	12.1					PF505 180	18.0				
PF505 046	4.6					PF505 084	8.4					PF505 122	12.2					PF505 181	18.1				
PF505 047	4.7					PF505 085	8.5					PF505 123	12.3					PF505 185	18.5	105	160	19	¥32,500
PF505 048	4.8					PF505 086	8.6	56	96	9	¥6,700	PF505 124	12.4					PF505 190	19.0				
PF505 049	4.9	39				PF505 087	8.7					PF505 125	12.5					PF505 191	19.1				
PF505 050	5.0					PF505 088	8.8					PF505 126	12.6					PF505 195	19.5	110	163	20	¥34,900
PF505 051	5.1					PF505 089	8.9					PF505 127	12.7	75	125	13	¥14,200	PF505 200	20.0				
PF505 052	5.2	39				PF505 090	9.0					PF505 128	12.8										
PF505 053	5.3					PF505 091	9.1					PF505 129	12.9										
PF505 054	5.4					PF505 092	9.2					PF505 130	13.0										
PF505 055	5.5					PF505 093	9.3					PF505 131	13.1										
PF505 056	5.6	83	6		¥4,300	PF505 094	9.4					PF505 132	13.2										
PF505 057	5.7					PF505 095	9.5					PF505 133	13.3										
PF505 058	5.8	43				PF505 096	9.6	62	105	10	¥7,600	PF505 134	13.4										
PF505 059	5.9					PF505 097	9.7					PF505 135	13.5										
PF505 060	6.0					PF505 098	9.8					PF505 136	13.6										
PF505 061	6.1					PF505 099	9.9					PF505 137	13.7										
PF505 062	6.2					PF505 100	10.0					PF505 138	13.8										
PF505 063	6.3					PF505 101	10.1					PF505 139	13.9										
PF505 064	6.4	47	87	7	¥5,200	PF505 102	10.2					PF505 140	14.0										
PF505 065	6.5					PF505 103	10.3	68	115	11	¥8,800	PF505 141	14.1										
PF505 066	6.6					PF505 104	10.4					PF505 142	14.2	83	143	15	¥20,000						
PF505 067	6.7					PF505 105	10.5					PF505 143	14.3										

ファシット形状

特徴

- ・チッピングに強い
- ・スラスト抵抗の低減
- ・切れ刃強度が高い
- ・再研磨が安定

特長 ・ TiAlN-HH (チタンアルミシリコン系) コートで高硬度被削材と長寿命化に対応します。

関連	ページ	品名	比較
	P49	超硬パワードリルミディアム	低価格 ≤HRC45 及び軟質材に対応します。
	P50	超硬ストレートドリル (≤HRC30、アルミ合金対応)	≤HRC30 アルミ合金に対応します。

アイコンの内容は P54/53 をご参照下さい。切削条件は弊社ホームページをご参照下さい。