


# 瓦補強ネジ ハイ&ロー<sup>®</sup>ねじ

耐食性に優れた強力ねじ！ しっかり止まる化粧ねじです

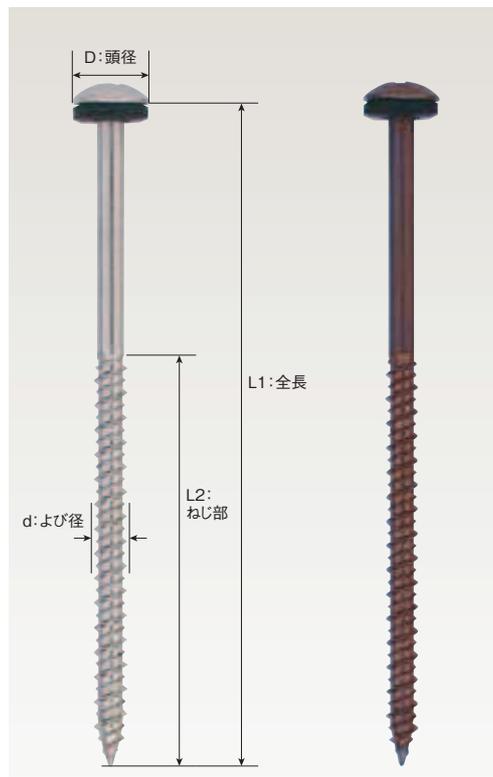

## ステンレスSUSXM-7 瓦補強ネジ Gタイプ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
★ 71N0050	4.5×50 (50)	10	100	10	36.00	51033 9
★ 71N0065	4.5×65 (55)	10			40.00	51034 6
★ 71N0075	4.5×75 (55)	10			44.00	51035 3
★ 71N0090	4.5×90 (55)	10			50.00	51036 0
★ 71N0100	4.5×100 (55)	10			53.00	51037 7
★ 71N0115	4.5×115 (55)	10			62.00	51038 4
★ 71N0125	4.5×125 (55)	10			65.00	51039 1
71N0135	4.5×135 (55)	10	100	10	70.00	51040 7
71N0160	4.5×160 (55)	10			84.00	51041 4
71N0180	4.5×180 (55)	10			90.00	51042 1

※本製品はXM-7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

## ステンレスSUSXM-7 瓦補強ネジ ブロンズGタイプ

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
★ 71NB050	4.5×50 (50)	10	100	10	38.00	51043 8
★ 71NB065	4.5×65 (55)	10			43.00	51044 5
★ 71NB075	4.5×75 (55)	10			47.00	51050 6
★ 71NB090	4.5×90 (55)	10			53.00	51045 2
★ 71NB100	4.5×100 (55)	10			57.00	51046 9
★ 71NB115	4.5×115 (55)	10			66.00	51047 6
★ 71NB125	4.5×125 (55)	10			70.00	51048 3
★ 71NB135	4.5×135 (55)	10	75.00	51049 0		

※本製品はXM-7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆を発生させる恐れがあります。

### 洋瓦・和瓦の各種屋根材への強力取り付けに

- パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
- 耐候性、耐熱性、耐酸・アルカリ性に優れたポリオレフィン系パッキン付です

特長

### 用途

ケラバ、軒、棟の瓦押さえに。

### ⚠ 使用上の注意

- ハンマーで打ち込まないでください。
- 瓦が破損する恐れがありますので、ねじの締め過ぎにはご注意ください。

※パッキンが当たるまでねじ込んでください。

◎製品価格は全て参考価格(税抜き)です。製品仕様については予告なく変更する事があります。

汎用ねじ

特定の建材  
工法用のねじ

屋根・板金  
役物施工用

機械用連結ねじ

軽鉄・コンクリート  
A L C・その他用

タッピング  
木ねじ