


破風板ビス

硬質破風板にも下穴なしで楽々施工！ 窯業系破風板+木下地への受け金具締結専用ビス

汎用ねじ

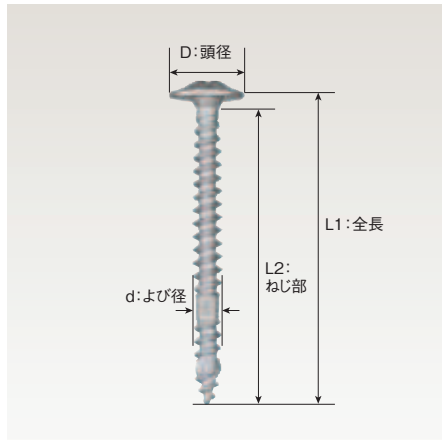

特定の建材
工法用のねじ

破風板ビス 角ボックス

商品コード	仕様	サイズ(mm)		ケース入数 (約/本・パック)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D			
719S45H	ステンレス SUS410	4.5×45 (44)	11	500×6	9,000	55544 6
719S55H		4.5×55 (44)	11	380×6		56536 0
719R45H	ラスパート	4.5×45 (44)	11	500×6	4,500	55543 9
719R55H		4.5×55 (44)	11	380×6		56535 3

※ビット1箱に1本付。
※ステンレスSUS410は錆が発生する場合がありますのでご注意ください。



四角両軸ビット:No.2×110

特長

木割れ軽減の特殊先端を採用

- 太いねじ山で金具をガッチリ締結
- 端部にも割れにくい特殊先端を採用



板金ビスXM7 木下地雨どい金具締結用 高耐食性 オーステナイト系ステンレス

サビに強い、ねじ切れにくい、磁石につきにくい

機械用連結ねじ



軽鉄・コンクリート
ALC・その他用

ステンレスSUSXM7 板金ビス XM7 角ボックス

商品コード	サイズ(mm)		1パック容量 (約/本)	ケース入数 (パック×箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
	d×L1 (L2)	D				
REAL35	4.2×35 (31)	10.0	400	6	6,500	58502 3
REAL45	4.2×45 (40)	10.0	350			56503 0
REAL55	4.2×55 (48)	10.0	270			58504 7
REAL65	4.2×65 (58)	10.0	200			56505 4

※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、使用部位、環境、その他の要因によって錆が発生させる恐れがあります。

専用ビット付



スクエア両軸ビット:No.2×110



タッピング
木ねじ

- ※使用部位・環境などの要因によって、早期に錆が発生させる恐れがあります。
- ※使用状況・木材の種類によってねじ切れる恐れがあります。試し打ちしてからご使用ください。
- ※使用部位、状況、鋼板の種類によっては薄鋼板(0.4mm)を抜きにくい場合があります。試し打ちしてからご使用ください。