


板金パッキンビス

各種板金役物止め、角波止めに

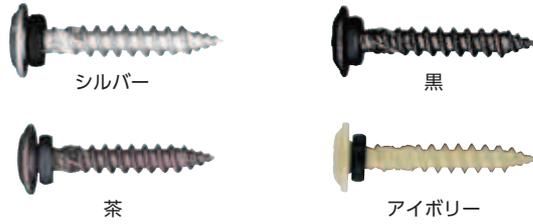

ラスパート 板金パッキンビス 角ボックス

商品コード	仕様	材質	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
			d×L1 (L2)	D				
PS018RS	シルバー	鉄	4.3×18(14.5)	10	500	2×3	4,200	57211 5
PS018RK	黒		4.3×18(14.5)	10			4,200	57212 2
PS018RR	茶		4.3×18(14.5)	10			4,200	57213 9
PS018RQ	アイボリー		4.3×18(14.5)	10			4,200	57214 6
PS027RS	シルバー	鉄	4.3×27(23.5)	10	500	2×3	4,500	56813 2
PS027RK	黒		4.3×27(23.5)	10			4,500	56814 9
PS027RR	茶		4.3×27(23.5)	10			4,500	56815 6
PS027RQ	アイボリー		4.3×27(23.5)	10			4,500	57215 3

- 高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久でしっかり防水!
 - ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状
 - カラー品も充実、しっかり化粧!
 - ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します

特長



ステンレスSUS410 板金パッキンビス 角ボックス

商品コード	頭部 着色	サイズ(mm)		1箱容量 (約/本)	ケース入数 (パック/箱)	価格 (円/パック)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D				
PS018SP	—	4.3×18(14.5)	10	500	2×3	7,000	57210 8
PS027SP	—	4.3×27(23.5)	10			7,500	56812 5
PS027SK	黒	4.3×27(23.5)	10			10,000	62123 3
PS027SR	新茶	4.3×27(23.5)	10			10,000	62124 0
PS027SG	銀黒	4.3×27(23.5)	10			10,000	62125 7
PS027SQ	アイボリー	4.3×27(23.5)	10			10,000	62126 4
PS027SW	白	4.3×27(23.5)	10			10,000	62127 1

※ステンレスは頭部着色になります。
 ※ステンレスSUS410は錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

汎用ねじ



特定の建材
工法用のねじ




屋根・板金
役物施工用

機械用連結ねじ


軽鉄・コンクリート
ALC・その他用

タッピング
木ねじ

棟包み

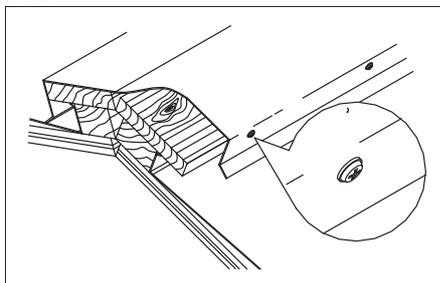

ケラバ包み

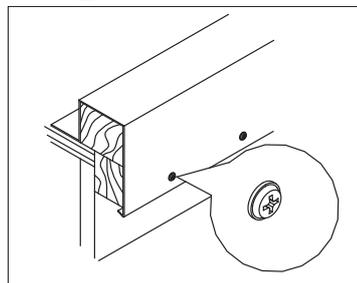

角波

