


ダンバゼロ® 薄鋼板締結専用

シンワッシャー・ディスクヘッド

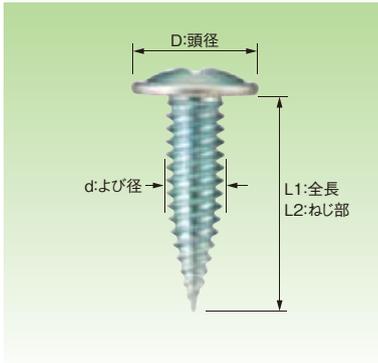

■頭部色



●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

■三価ユニクロ ダンバゼロ 頭部着色カラー

商品コード	頭部色	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1 (L2)	D					
6914ZUU	—						2.50	56048 8
6914ZUK	黒	4×14 (14)	8.0	0.6 (上記の2枚重 計1.2mmまで)	1000	10	6.80	57246 7
6914ZUR	新茶						6.80	57247 4
6914ZUI	アイボリー						6.80	57248 1

■ステンレスSUS410 ダンバゼロ パシペート

商品コード	頭部色	サイズ (mm)		適用板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1 (L2)	D					
6914ZSP	—	4×14 (14)	8.0	0.6 (上記の2枚重 計1.2mmまで)	1000	10	5.00	56534 6

⚠ 使用上の注意

- C型鋼には使用出来ません。
- ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。



■頭部色




●カラーサンプルは印刷により実際の色彩と異なります。

■三価ユニクロ ダンバゼロ パッキン付き 頭部着色カラー

商品コード	頭部色	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1 (L2)	D					
6916ZPU	—						6.50	57413 3
6916ZPK	黒	4×16 (16)	10	0.6 (上記の2枚重 計1.2mmまで)	500	10	10.80	57414 0
6916ZPR	新茶						10.80	57415 7
6916ZPI	アイボリー						10.80	57416 4

■ステンレスSUS410 ダンバゼロ パッキン付き パシペート

商品コード	頭部色	サイズ (mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
		d×L1 (L2)	D					
6916ZPS	—	4×16 (16)	10	0.6 (上記の2枚重 計1.2mmまで)	500	10	12.00	57417 1

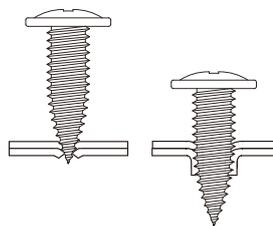

特長

- ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい
- 薄鉄板同士接合に最適
- 折板の水切面戸に最適
- 嵌合式たて平葎き棟及びケラバ部分仕舞に最適
- 化粧エプロンに最適
- たて平葎きの棧鼻止めに最適

パッキンのはみ出し無し

■当社製品比較



ダンバゼロ

用途

薄鋼板 + 薄鋼板

- 薄鋼板+薄鋼板 計1.2mmまで (鋼板厚0.6mmまでの2枚重ね 計1.2mm内)

⚠ 使用上の注意

- C型鋼には使用出来ません。
- ステンレスねじは頭部塗装に適していませんのでご注意ください。