


ステンレス サラ パシペート



■ステンレスSUS410 サラ パシペート

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
69310FP	3.5×10 (7.5)	6.7	2	1.0~1.6	2000	10	10.00	49 03768 38225 7
69313FP	3.5×13 (10.5)	6.7	5		1500		10.50	38226 4
69316FP	3.5×16 (13.5)	6.7	8		1500		12.00	38227 1
69319FP	3.5×19 (16.5)	6.7	11		1000		13.00	38228 8
69325FP	3.5×25 (22.5)	6.7	17		1000		16.00	38229 5
69413FP	4×13 (10)	8.0	3	1.2~3.2	1000	10	7.90	36450 5
69416FP	4×16 (13)	8.0	6		1000		9.20	36451 2
69419FP	4×19 (16)	8.0	9		1000		10.00	36452 9
69425FP	4×25 (22)	8.0	15		500		12.00	36453 6
69430FP	4×30 (25)	8.0	20		500		14.20	36454 3
69435FP	4×35 (31)	8.0	25		500		16.50	37905 9
69440FP	4×40 (36)	8.0	30		400		19.00	37906 6
69445FP	4×45 (41)	8.0	35		400		21.00	37907 3
69450FP	4×50 (46)	8.0	40		300		23.00	56564 3

ステンレス サラ スズメッキ

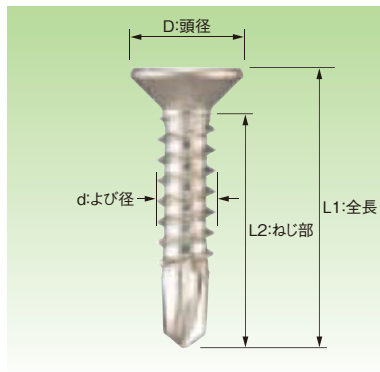

■ステンレスSUS410 サラ スズメッキ

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
69413FS	4×13 (10)	8.0	3	1.2~3.2	1000	10	10.40	49 03768 36455 0
69416FS	4×16 (13)	8.0	6		1000		11.70	36456 7
69419FS	4×19 (16)	8.0	9		1000		12.50	36457 4
69425FS	4×25 (22)	8.0	15		500		14.50	36458 1
69430FS	4×30 (25)	8.0	20		500		16.80	36459 8

ステンレス サラ ブロンズ



■ステンレスSUS410 サラ ブロンズ

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
69413FB	4×13 (10)	8.0	3	1.2~3.2	1000	10	10.80	49 03768 37924 0
69416FB	4×16 (13)	8.0	6		1000		12.25	37925 7
69419FB	4×19 (16)	8.0	9		1000		13.50	37926 4
69425FB	4×25 (22)	8.0	15		500		15.90	37927 1
69430FB	4×30 (25)	8.0	20		500		18.10	37928 8