

三価ユニクロ サラ D=6 粗目

リーマ・サラ・ラッパ・ALC用



■三価ユニクロ サラ D=6 粗目

| 商品コード | サイズ (mm) | | | 適応板厚 (mm) | 1箱容量 (本) | ケース入数 (箱) | 単価 (円/本) | JANコード |
|---------|-----------|-----|----|-----------|----------|-----------|----------|------------------|
| | d×L1 (L2) | D | 働き | | | | | |
| 69413C6 | 4×13 (11) | 6.0 | 5 | | 1500 | | 3.60 | 49 03768 56781 4 |
| 69416C6 | 4×16 (14) | 6.0 | 8 | 1.2~2.3 | 1000 | 10 | 4.30 | 56782 1 |
| 69419C6 | 4×19 (17) | 6.0 | 11 | | 1000 | | 5.20 | 56783 8 |


ステンレス サラ D=6 パシペート

リーマ・サラ・ラッパ・ALC用



■ステンレスSUS410 サラ D=6 細目 マシンねじタイプ パシペート

| 商品コード | サイズ (mm) | | | 適応板厚 (mm) | 1箱容量 (本) | ケース入数 (箱) | 単価 (円/本) | JANコード |
|---------|-----------|-----|----|-----------|----------|-----------|----------|------------------|
| | d×L1 (L2) | D | 働き | | | | | |
| 69410D6 | 4×10 (8) | 6.0 | 3 | | 2000 | | 10.00 | 49 03768 38216 5 |
| 69413D6 | 4×13 (11) | 6.0 | 5 | | 1500 | | 10.00 | 38217 2 |
| 69416D6 | 4×16 (14) | 6.0 | 8 | 1.0~2.3 | 1000 | 10 | 11.50 | 38218 9 |
| 69419D6 | 4×19 (17) | 6.0 | 11 | | 1000 | | 12.50 | 38219 6 |
| 69425D6 | 4×25 (23) | 6.0 | 17 | | 500 | | 16.50 | 38230 1 |

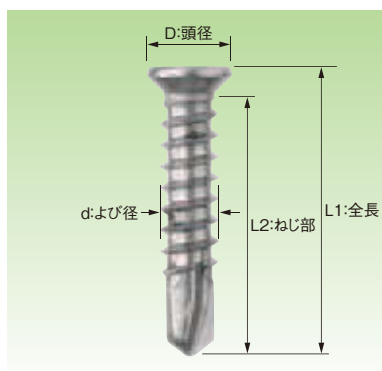

■ステンレスSUS410 サラ D=6 粗目 パシペート

| 商品コード | サイズ (mm) | | | 適応板厚 (mm) | 1箱容量 (本) | ケース入数 (箱) | 単価 (円/本) | JANコード |
|---------|-----------|-----|----|-----------|----------|-----------|----------|------------------|
| | d×L1 (L2) | D | 働き | | | | | |
| 69413A6 | 4×13 (11) | 6.0 | 5 | | 1500 | | 10.00 | 49 03768 38310 0 |
| 69416A6 | 4×16 (14) | 6.0 | 8 | 1.2~2.3 | 1000 | 10 | 11.50 | 38311 7 |
| 69419A6 | 4×19 (17) | 6.0 | 11 | | 1000 | | 12.50 | 38312 4 |
| 69425A6 | 4×25 (23) | 6.0 | 17 | | 500 | | 16.50 | 38313 1 |

用途

サッシ + C型钢