


ALCへの下穴が不要、打つだけで内部を砕かずガッチリ締結。
ALC専用ファスナーの決定版です。

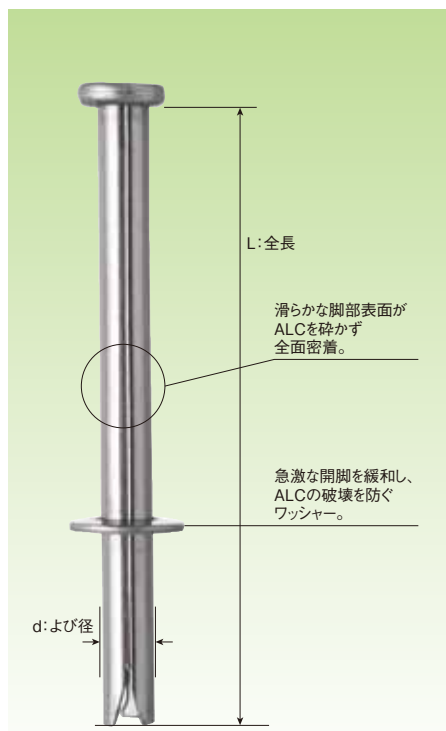

特長

抜群の強度を誇るALCファスナーのベストセラー

ALCの特性をさまざまな角度から分析、悪条件下でも卓越した保持力・耐久性を実現しました。「ALCファスナーシリーズ」のベストセラー商品です。打込むことで先端部分が開くとともに固定し、ALCをガッチリ捉えます。ステンレス製でサビの発生がしにくく、電動ドリルなどによる下穴あけ作業も不要。ハンマー1本で打込むだけでスピーディに施工できます。



■ステンレス ヒットネイル 小箱

商品コード	品番	サイズ(mm) (d×L)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード 49 03768
730045H	HN-45	3.5×45	100		80	32875 0
730055H	HN-55	4.5×55	50	12	115	32876 7
730065H	HN-65	5.5×65			155	32877 4
731075H	HN-75	6.5×75	30		180	54613 0

■ステンレス ヒットネイル バリュースタック

商品コード	品番	サイズ(mm) (d×L)	1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	単価 (円/パック)	JANコード 49 03768
HN45V	HN-45V	3.5×45	40			38542 5
HN55V	HN-55V	4.5×55	25	5×4	4,000	38543 2
HN65V	HN-65V	5.5×65	20			38544 9
HN75V	HN-75V	6.5×75	17			41228 2

⚠ 使用上の注意

- 鉄板や木材に下穴を開けずに直接打つことはできません。
- ALCが濡れている場合には使用しないでください。
- 施工場所によっては赤サビができる場合がありますので、他の金属製品と同様取付け後に塗装などの防錆をお勧めします。