

ベアリング入 ステンレスキャスター戸車

山R車型

ステンレス枠


特長 重量のある扉に最適です。

用途 学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉etc.

35mm 50mm 60mm 75mm 90mm 100mm



●440Cベアリングへの組替が可能です。(P236参照)

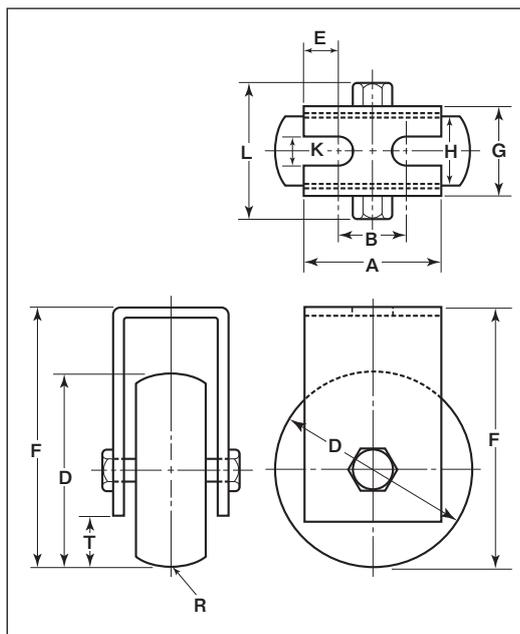

※枠、軸の材質はSUS304、車の材質はSUS303です。

商品コード	サイズ	A	B	D	E	F	G	H	K	L	R ^(R)	T	板厚	ベアリング	軸	重量	耐荷重 (1ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
CBS-0358	35mm	30	18.5	35	5.8	44.5	26	18	6.5	41	15	7.5	SUS304 t2.5	#608ZZ	SUS304 M8×35	165g	50kg	5,100	-	-
CBS-0508	50mm	36	19	50	8.5	68	26	18	10	41	15	12	SUS304 t2.5	#608ZZ	SUS304 M8×35	330g	100kg	6,500	-	-
CBS-0608	60mm	40	21	60	9.5	78	28	20	10	47	20	13	SUS304 t3	#6200ZZ	SUS304 M10×40	535g	150kg	8,600	-	-
CBS-0758	75mm	52	27	75	12.5	97.5	33	25	12	54	25	17.5	SUS304 t3	#6202ZZ	SUS304 M12×45	975g	250kg	12,800	-	-
CBS-0908	90mm	60	35	90	12.5	117	38	27	14	60	25	22	SUS304 t4	#6203ZZ	SUS304 M12×50	1520g	350kg	22,500	-	-
CBS-1008	100mm	70	45	100	12.5	127	42	30	14	67	30	23	SUS304 t4	#6204ZZ	SUS304 M16×55	2130g	500kg	31,000	-	-

ベアリングのサイズはP236参照、ボルト・ナットのサイズはP237参照。

車の形状に関しては、V型、溝R車型、H型、平型に変更が可能です。(オプション)

※車輪の寸法はステンレス重量戸車・車のみをご覧ください。

※35mmは出来ません。オプションは別料金になります。



V型

溝R車型

H型

平型

キャスター戸車

ベアリング入
ステンレスキャスター戸車

ユニバーサル
クローザ
後付用自動扉

特殊門扉用
戸車

重量戸車

キャスター
戸車

Hブリー

サッシ
取替戸車

公園・公社用
戸車

ガイド
ローラー

ステンレス
戸車

Cローラー

パテント車

底車

鉄戸車

ローラー
戸車

真鍮戸車

樹脂戸車

Uステン
レール用
戸車

フラッター
戸車

調整戸車

横調整戸車

どあーピタ