


# タッピング

## ワンサイド 丸頭タッピング

11023290900

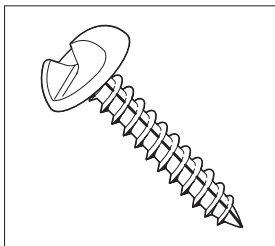

特徴	材質はステンレス (SUS304)。締付け時はマイナスドライバーを使用し、取り外しには専用工具が必要で、盗難防止効果が得られる。
用途	いたずら防止に使用。デザイン特性を活かして、室内装飾などにも使用できる。

ねじ径	3.5	4.2	4.8	
頭径(mm)	6.61	7.85	9.12	
頭部高さ(mm)	2.62	3.05	3.48	
長さ	13	●	●	●
	20	●	●	●
	25	●	●	●

※寸法には多少の公差があります。

### 注意事項

- ※締め付けは、通常のマイナスドライバーを使用しますが、取り外しは特殊な工具が必要となります。
- ※作業する本人だけでなく、周囲で作業する人も危険防止のため保護メガネなどの防具を着用し、安全を確認して使用してください。
- ※湿気の多い場所は錆け、小児の手の届かない場所に保管してください。


JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874826336	3.5X13	4	2
4979874826343	3.5X20	4	2
4979874826350	3.5X25	4	2
4979874826398	4.8X13	4	2
4979874826404	4.8X20	4	2
4979874826411	4.8X25	4	2
4979874826367	4.2X13	4	2
4979874826374	4.2X20	4	2
4979874826381	4.2X25	4	2




カタログコード **H C M G**

## ワッシャータッピング

11023921950

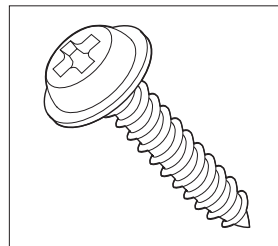

特徴	材質は鉄 (SWCH8A) で、ユニクロメッキ。十字穴付きの皿頭タッピングねじです。先端まで、ねじ山が切っており、下穴無しでも鉄板を貫通して締結する事ができます。
用途	木、鋼板、金具などに使用します。薄板、中厚板までの鋼材への取付けなどに使用します。(下穴不要)

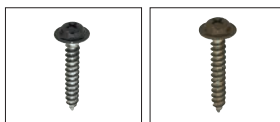

黒 茶

※写真はベージュです。

呼び径	ドライバー番号	適応板厚 (mm)
4	2	1.2~3.2

※寸法には公差があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874225153	4X16 ㊦	5	6
4979874225184	4X20 ㊦	5	6
4979874225214	4X25 ㊦	5	6
4979874225245	4X32 ㊦	5	6
4979874225160	4X16 ㊧	5	6
4979874225191	4X20 ㊧	5	6
4979874225221	4X25 ㊧	5	6
4979874225252	4X32 ㊧	5	6
4979874225177	4X16 ㊨	5	6
4979874225207	4X20 ㊨	5	6
4979874225238	4X25 ㊨	5	6
4979874225269	4X32 ㊨	5	6



カタログコード **H C D N**