


中空用アンカー

11042215600

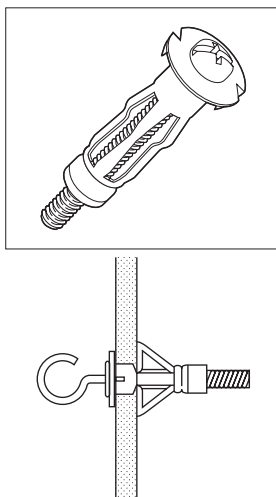


JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874220363	4XS	5	4
4979874220370	4S	5	4
4979874220387	4SL	5	4
4979874220394	4L	5	4
4979874220523	4XL	5	4
4979874220400	6XS	5	4
4979874220417	6MS	5	4
4979874220424	6S	5	2
4979874220455	4XS(ヨト)	5	4
4979874220462	4S(ヨト)	5	4
4979874220431	4XS(ヨル)	5	4
4979874220448	4S(ヨル)	5	4
4979874220530	4XS(ヒトン)	5	4
4979874220547	4S(ヒトン)	5	4
4979874220479	4XS	3	20
4979874220486	4S	3	18
4979874220509	4SL	3	16
4979874220516	6S	3	9
4979874220493	4S(ヨト)	3	12

特徴 最も一般に使われている、中空プラグ。材質は鉄で、ユニクロメッキ。

用途 ネジや釘の使えない中空構造の壁や天井、石膏ボードへの器具の取付けに使用。

取付方法

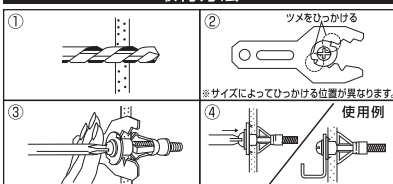

- ①ドリルで下穴をあけます。
- ②アンカーを下穴に差し込みます。付属の専用レンチを間に挟み、アンカーのツメにひっかけます。
- ③レンチを押しスドライバを回し、ねじを締め付けます。(このときレンチを抜くための隙間を少し残してください。)
- ④レンチを抜き、ねじを締め付けます。一度ねじを外して、取付物をねじでとめて取り付け完了です。

仕様 (1kgf≒9.8N)

サイズ	下穴径 (mm)	使用荷重		対応板厚 (mm)	付属ねじ (mm)
		取付場所	kgf		
4XS	8	合板3.0mm厚	11	1.0~5.0	4×25
4S		石膏ボード9.5mm厚	7	6.0~10.0	4×38
4SL		石膏ボード12.5mm厚	10	12.0~18.0	4×51
4L		石膏ボード22.0mm厚	13	19.0~23.0	4×51
4XL		石膏ボード34.0mm厚	17	34.0~38.0	4×64
6XS	11	合板3.0mm厚	11	1.6~5.5	5×31
6MS		合板3.0mm厚	12	3.0~7.0	5×35
6S		石膏ボード9.5mm厚	8	5.5~9.5	5×57

※荷重は取付場所の材質、施行の状態によって左右されます。
※急激な荷重がかかる使い方は避けてください。



カタログコード H A A X