


プラグ・フック

アイティプラグ


11045261600

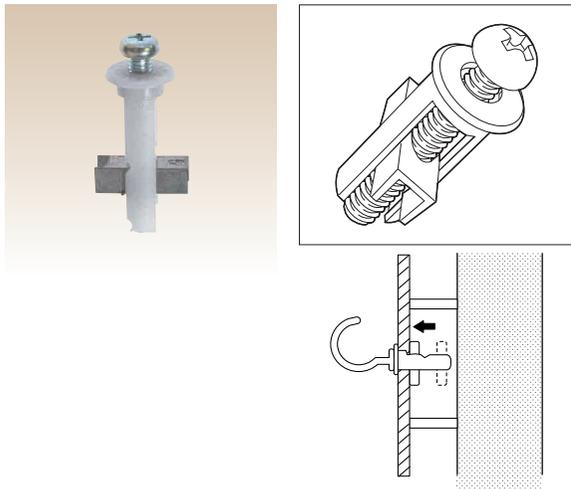

特徴 材質はナット部がベリック（高強度合金）で、ねじれなどに対する強度が優れている。樹脂部分はポリエステル。ボルト部は鉄でユニクロメッキ。中空壁内で反転ナットが回転する構造。

用途 石膏ボード、合板に使用。

取付方法

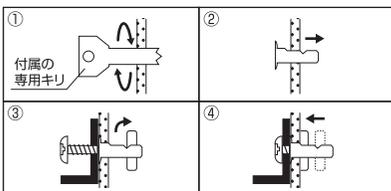

- ① 付属の専用キリまたはドリルで下穴をあけます。
- ② ねじを外し、ナットのついた外筒を下穴に差し込みます。
- ③ 取付物をセットし、ねじを差し込みます。ねじを回すと、壁裏で外筒内のナットが反転します。そのまま締め付けてください。
- ④ ねじどめががたくなった時点で取り付け完了です。

仕様 (1kgf≒9.8N)


サイズ	下穴径 (mm)	使用荷重		適用板厚 (mm)	付属ねじ (mm)
		取付場所	kgf		
4mm	9.5	石こうボード 9.5mm厚	5	2~14	4×35
			6		
5mm	11		6	3~14	5×40

※ 荷重は取付場所の材質、施行の状態によって左右されます。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874179876	4MM	5	2
4979874179883	5MM	5	2

エビモンゴ GA アンカー

11045192720

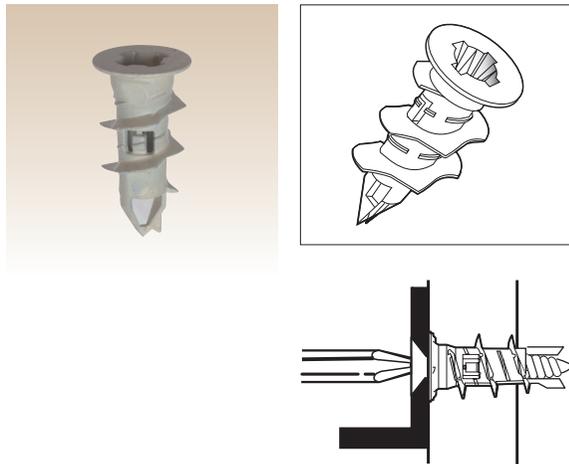

特徴 材質はダイキャスト製亜鉛合金。下穴不要で、硬質石膏ボード対応の金属製アンカー。

用途 空調・内装工事など、石膏ボードへの各種器材取付けに使用。

取付方法



- ① 下穴をあけず、ドライバー2番で頭部をねじ込んでください。
 - ② 取付物をねじでとめてください。取り付けには、下記仕様の「ねじ径」と「ねじ長さ」のものをご使用ください。
 - ③ 取り付け完了です。
- ※ 電動ドリルドライバーは図中のトルク以下で、インパクトドライバーは締め付け程度に十分注意してください。また、胴縁・接着剤などの障害物は避けてご使用ください。

仕様 (1kgf≒9.8N)

GA-25 サイズ		取付ねじ径
13mm		4.0mm
		取付ねじ長さ
		取付物厚+20mm以上

取付場所	厚さ (mm)	引抜最大荷重 kgf(kN)
硬質石こうボード (石こうボード工業会 規格:GB-H)	9.5	91 (0.89)
	12.5	119 (1.17)
	15.0	119 (1.17)
石こうボード (JIS:GB-R)	9.5	27 (0.26)
	12.5	38 (0.37)
	15.0	60 (0.59)

- ※ 荷重は取付場所の材質、施行の状態によって左右されます。
 ※ 使用荷重は最大荷重の1/5以下が目安です。
 ※ 予告なく仕様を変更することがあります。
 ※ GL工法には使用できないことがあります。
 ※ 下地に柱や梁があるところは使用できません。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874837936	GA-25	5	4
4979874837929	GA-25	3	25



カタログコード **HBCF**



カタログコード **H C Q L**