
 


D型スポンジ ST 付き


16032218984

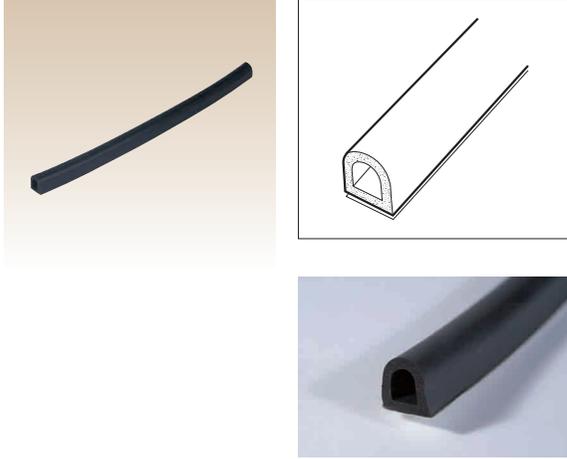

特徴	材質は発泡 CR ゴム。耐老化性にすぐれ難燃性、耐摩耗性、低温特性も良好。粘着シート付き。25M の注文単位は m 表示。耐寒・耐熱温度 -20℃~90℃
用途	戸当り緩衝材、クッション材




※温度・湿度・生産ロットにより、サイズが異なる場合があります。

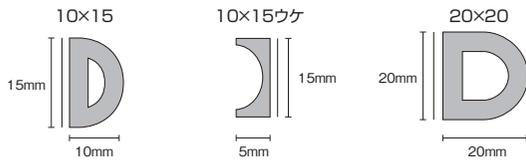


JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874056702	20X20X330	4 (本)	1
4979874428202	10X15 25M	25 (m)	1
4979874428219	10X15 ヴ 25M	25 (m)	1
4979874432414	20X20	10 (m)	1

D型ゴム L = 330

16033308987

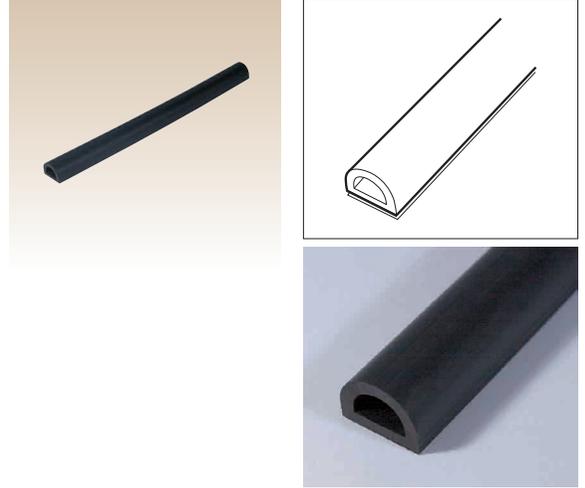

特徴	材質はエチレン・プロピレンゴム (EPM, EPDM)。耐オゾン性、耐候性はクロロプレンゴムより優れている。
用途	戸当り緩衝材、クッション材

 

幅	高さ
20mm	13.5mm
30mm	21.5mm
40mm	31mm

※温度・湿度・生産ロットにより、サイズが異なる場合があります。

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874056733	30X21.5	2	1
4979874056740	40X31	2	1
4979874056726	20X13.5	4	1

カタログコード **H B I N**



カタログコード **H B I M**

