
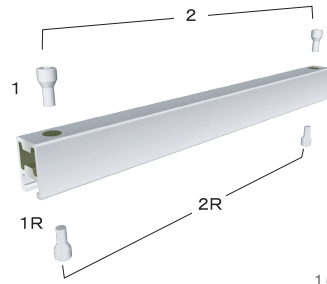


23Mフレーム

黒有

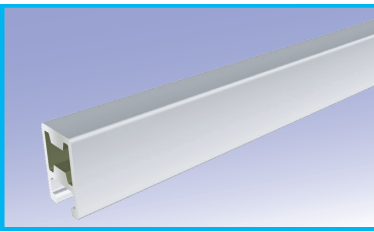

型番 切断長さ(mm) 穴加工記号

F23M-

最小単位	0.1
最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0


穴加工無し	無記入
片側穴加工	1
片側穴加工	1R
両側穴加工	2
両側穴加工	2R

価格	¥920/m
切断費	¥90
穴加工費	¥100/片側
エンドキャップ EP23	¥100 P55


技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	0.77kg/m
断面積	284 mm ²
断面係数	Zx= 1,420mm ³ Zy= 1,290mm ³
断面2次モーメント	Ix=23,500mm ⁴ Iy=12,900mm ⁴

黒アルマイト仕様型番 F23MB P144



価格	¥1,380/m
最大切断寸法	3000.0
切断費・穴加工費	はF23Mと同じ

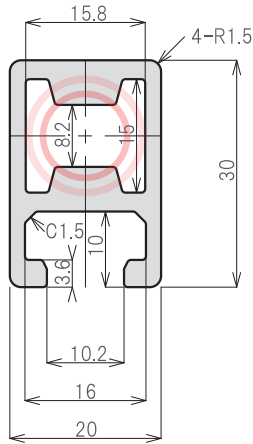

○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能
P143

 

43Wフレーム

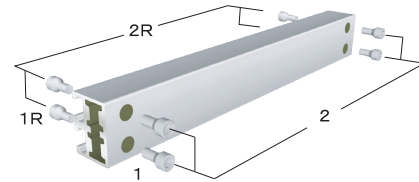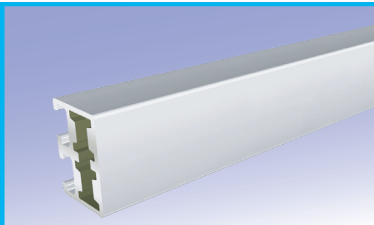

型番 切断長さ(mm) 穴加工記号


F43W-

最小単位	0.1
最大切断寸法	4000.0
最小切断寸法	
穴加工無しの場合	10.0
片側穴加工の場合	40.0
両側穴加工の場合	55.0

穴加工無し	無記入
片側穴加工	1
片側穴加工	1R
両側穴加工	2
両側穴加工	2R

価格	¥1,650/m
切断費	¥110
穴加工費	¥150/片側
エンドキャップ EP34	¥130 P56

技術データ	
材質	A6N01S-T5
表面処理	白アルマイト
質量	1.34kg/m
断面積	497 mm ²
断面係数	Zx= 3,755mm ³ Zy= 2,803mm ³
断面2次モーメント	Ix=75,090mm ⁴ Iy=45,110mm ⁴

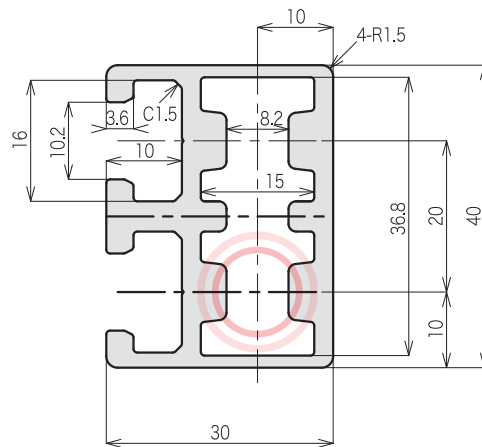

○ M12タップ加工可能
○ M16タップ加工可能
P143

