


アジャスター

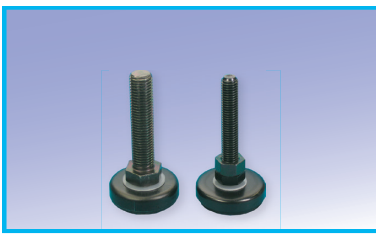


型番 ネジ径

AJ -

10-S 12-
10-L 16-

価格 AJ10-S ¥320/AJ10-L ¥380
AJ12 ¥390/AJ16 ¥450

仕様	
材質	
①シャフト	SWRM
②ワッシャー	ナイロン
③カバー	SPPC
許容荷重	350kgf
付属品	
ロックナット	×1

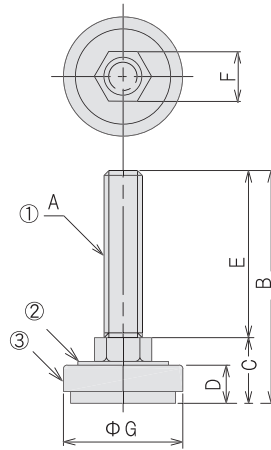

	A	B	C	D	E	F	G
M10-S	70	20	13	50	16	40	
M10-L	100	20	13	80	16	40	
M12	95.5	25.5	16	70	19	50	
M16	97.5	27.5	16	70	24	50	

ボールタイプアジャスター

首振り機構により歪んだ床面にも対応します



型番 ネジ径


AJBT-M

12 M12 16 M16 20 M20


価格 AJBT-M12 ¥500
AJBT-M16 ¥630, AJBT-M20 ¥780

仕様	
材質	
ネジ部	SS400/底部 ラバー
表面処理	ニッケルメッキ
質量	
M12 148g/M16 300g/M20 445g	
許容荷重	M12 400kgf/ M16 600kgf/ M20 800kgf/
付属品	
ロックナット	×1

- 床塗装の対溶剤性が低い場合(1液系アクリル床塗料等)、アジャスターのラバーが床に張り付き、ラバーの接着が外れることがあります。
- フット部は、はめ込み式の為、外れることがあります。外れた場合は、再圧入してください。

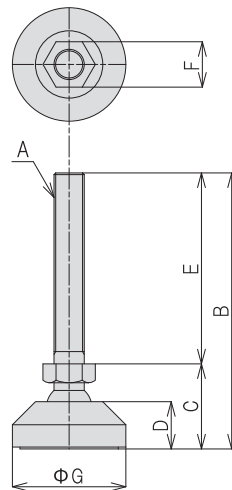


ロックナット

 

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M12	136	38	21	98	18	50	10	19	
M16	146	45	25	101	24	60	13	24	
M20	148	50	28	98	27	80	15	30	

エコミータイプアジャスター

コストパフォーマンスに優れたアジャスターです

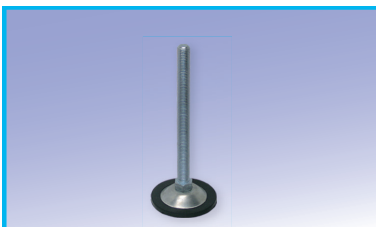



型番

AJEC-M16

価格 ¥210

Value price!

仕様	
材質	
ネジ部	SS400
底部	ラバー
表面処理	亜鉛メッキ
質量	300g
許容荷重	300kgf
付属品	
ロックナット	×1

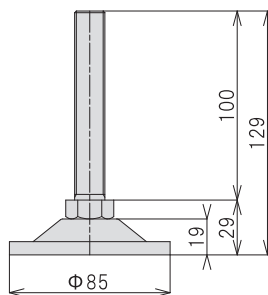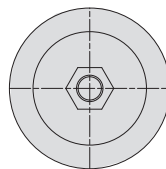

ロックナット

