



## Y-160S 一般油圧用カップリング General purpose hydraulic coupling

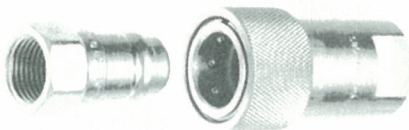

- ボールロック方式によるプッシュ・プル(PUSH-PULL)のワンタッチ着脱。
- 自動開閉式により流体の洩れと空気の混入は最小の設計。
- オスハーフ、メスハーフともにバルブが内蔵しており、ディスコネクトの状態でも流体は洩れません。
- 標準品のシール材質 (O-リング) はNBR (+100°C) です。高温使用 (+180°C) には、バイトンO-リングと指名のうえご用命下さい。

## Y-160F


メスハーフ Female half

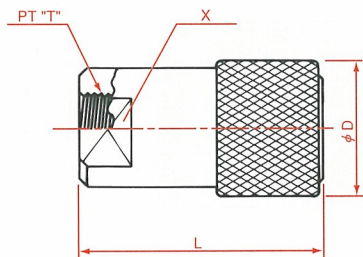

サイズ	T	D	L	使用圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )
Y-160F-04S	1/4	29	54	20.5(210)
Y-160F-06S	3/8	31	59	20.5(210)
Y-160F-08S	1/2	40	70	20.5(210)
Y-160F-12S	3/4	48	85	20.5(210)
Y-160F-16S	1	55	103	20.5(210)
Y-160F-20S	1 1/4	75	121	17.6(180)
Y-160F-24S	1 1/2	79	125	15.5(160)
Y-160F-32S	2	118	166	11.7(120)
Y-160F-40S	2 1/2	138	197	7.8 (80)

## Y-160M

オスハーフ Male half

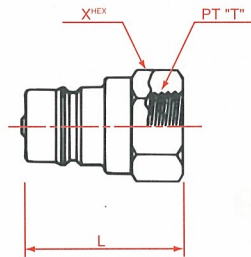

サイズ	T	X	L	使用圧力 MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )
Y-160M-04S	1/4	19	36	20.5(210)
Y-160M-06S	3/8	23	36	20.5(210)
Y-160M-08S	1/2	26	48	20.5(210)
Y-160M-12S	3/4	35	57	20.5(210)
Y-160M-16S	1	41	70	20.5(210)
Y-160M-20S	1/4	55	78	17.6(180)
Y-160M-24S	1 1/2	65	78	15.5(160)
Y-160M-32S	2	71	101	11.7(120)
Y-160M-40S	1 1/2	90	121	7.8 (80)