

インパクト式ドライバ・コーナー型




YD-600L

形状	型式	能力ネジ径 mm			無負荷 回転速度 rpm	負荷時 空 気 消費量 l/min(ANR)	全 長 mm	質 量 kg	スピンドル 中心より 外側迄 mm	ビット 差込寸法 mm	ホース 口 全 取付ネジ Rc	使 用 ホース径 mm	空 気 圧 力 MPa	スロットル 装置		消 音 式	排 気 方 向	
		小ネジ	並タッピング ネジ	六角ボルト およびナット										フラッシュ	ボタン式		前方	後方
コーナー型	YD-600L	4.5~5.0	3.0~4.5	4.5~5.0	9000	200	220	1.24	14.0	6.35	1/4	6.4	0.6		●		●	

■標準付属品：タッチジョイント(1ヶ)

インパクト式ドライバ・ピストル型

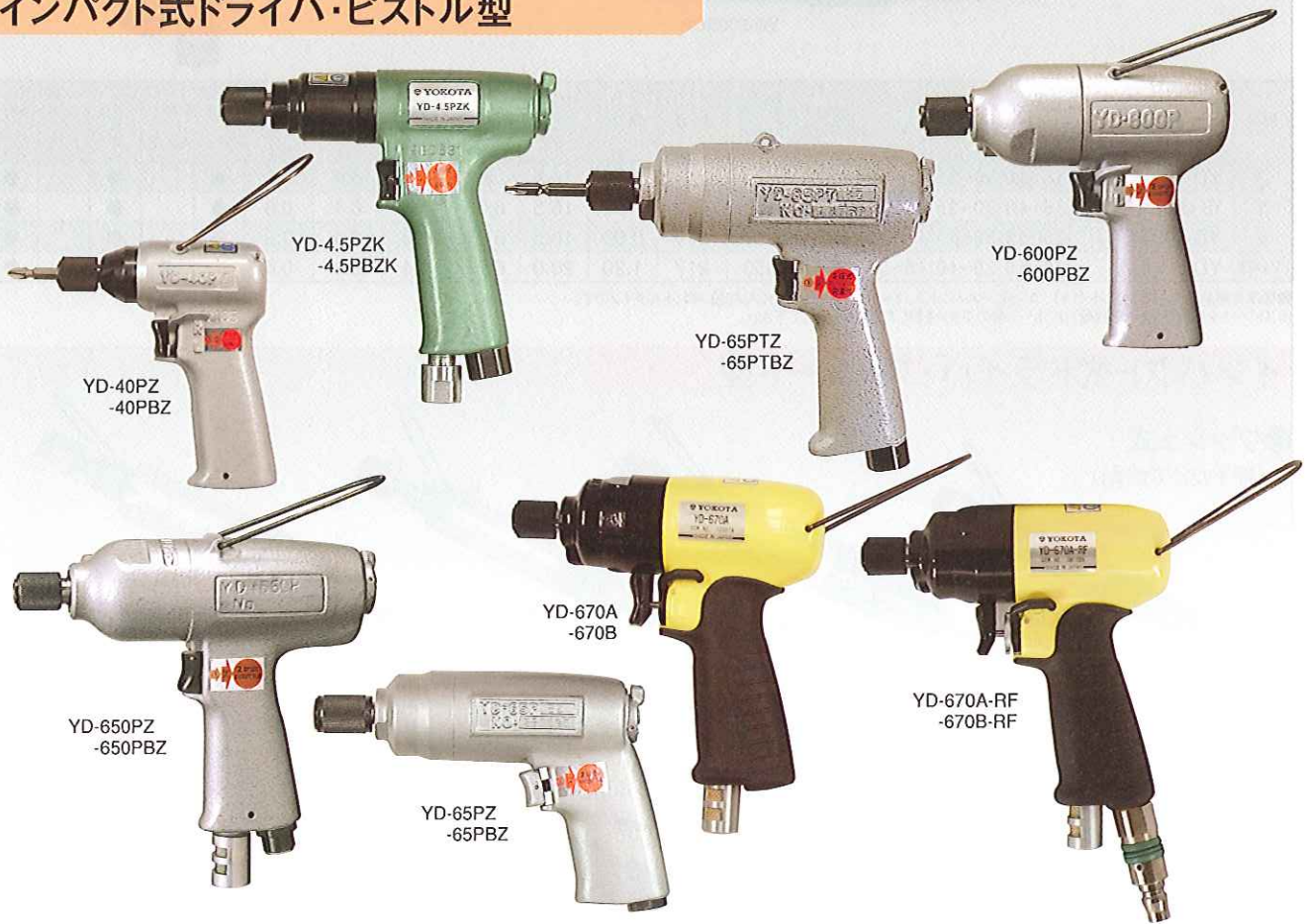

形状	型式	能力ネジ径 mm			無負荷 回転数 rpm	負荷時 空 気 消費量 l/min(ANR)	全 長 mm	質 量 kg	スピンドル 中心より 外側迄 mm	ビット 差込寸法 mm	ホース 口 全 取付ネジ Rc	使 用 ホース径 mm	空 気 圧 力 MPa	スロットル 装置			消 音 式	油 中 駆 動 式	排 気 方 向	
		小ネジ	並タッピング ネジ	六角ボルト およびナット										2段式	2段 リニア	ツール ハンマ			前方	後方
ピ ス ト ル 型	YD-40PZ,40PBZ	3.0~4.0	2.3~3.5	3.0~4.0	21000	150	100	0.52	18.0	6.35	1/4	6.4	0.6	●		●	●		●	
	YD-45PZK,45PBZK	3.0~5.0	3.5~4.5	3.5~5.0	12000	200	157	0.65	17.0	6.35	1/4	6.4	0.6	●		●	●		●	
	YD-600PZ,600PBZ	5.0~6.0	4.5~5.0	5.0~6.0	8000	350	146	0.85	24.0	6.35	1/4	6.4	0.6	●		●	●	●		●
	YD-650PZ,650PBZ	5.0~6.0	4.5~5.0	5.0~6.0	8500	350	173	1.00	23.5	6.35	1/4	6.4	0.6	●		●	●	●		●
	YD-65PTZ,65PTBZ	6.8~8.0	5.0~6.0	6.0~8.0	10000	350	165	0.90	22.5	6.35	1/4	6.4	0.6	●		●	●		●	
	YD-65PZ,65PBZ	6.8~8.0	5.0~6.0	6.0~8.0	10000	350	165	0.90	22.5	6.35	1/4	6.4	0.6	●		●	●		●	
ピ ス ト ル 型	YD-670A,YD-670B	5.0~6.0	4.5~5.0	5.0~6.0	7500	270	148	0.95	23.5	6.35	1/4	6.0	0.6		●	●	●	●		●
	YD-670A-F,YD-670B-F	5.0~6.0	4.5~5.0	5.0~6.0	7500	270	148	0.98	23.5	6.35	1/4	6.0	0.6		●	●	●	●		●
	YD-670A-R,YD-670B-R	3.0~6.0	2.3~5.0	3.0~6.0	7500	270	148	0.95	23.5	6.35	1/4	6.0	0.6		●	●	●	●		●
	YD-670A-RF,YD-670B-RF	3.0~6.0	5.0~6.0	3.0~6.0	7500	270	148	0.98	23.5	6.35	1/4	6.0	0.6		●	●	●	●		●

■標準付属品：タッチジョイント(1ヶ)、レギュレーター(YD-45PZK,4.5PBZKのみ1ヶ)

ピ ス ト ル 型	YD-670A,YD-670B	5.0~6.0	4.5~5.0	5.0~6.0	7500	270	148	0.95	23.5	6.35	1/4	6.0	0.6		●	●	●	●		●
	YD-670A-F,YD-670B-F	5.0~6.0	4.5~5.0	5.0~6.0	7500	270	148	0.98	23.5	6.35	1/4	6.0	0.6		●	●	●	●		●
	YD-670A-R,YD-670B-R	3.0~6.0	2.3~5.0	3.0~6.0	7500	270	148	0.95	23.5	6.35	1/4	6.0	0.6		●	●	●	●		●
	YD-670A-RF,YD-670B-RF	3.0~6.0	5.0~6.0	3.0~6.0	7500	270	148	0.98	23.5	6.35	1/4	6.0	0.6		●	●	●	●		●

■標準付属品：タッチジョイント(1ヶ)、F:フリージョイント・プロテクター付 R:レギュレータ内蔵 RF:レギュレータ内蔵・フリージョイント・プロテクター付