

スケーリングハンマ

船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落とし及び塗料落とし。



YK-2

型式	打撃数 B.P.M	負荷時 空気 消費量 ℓ/min (ANR)	全長 mm	質量 kg	ホース 口金 取付ネジ Rc	使用 ホース径 mm	空気 圧力 MPa
YK-2	8000	350	520	2.45	3/8	12.7	0.6

■標準付属品：タッチジョイント(1ヶ)

スケーラ

塗料や錆の除去に最適です。



YBD-2X

特別付属品



ワイヤブラシ

LG工具

HH工具&HD工具

型式	無負荷 回転速度 rpm	負荷時 空気 消費量 ℓ/min (ANR)	全長 mm	質量 kg	ホース 口金 取付ネジ Rc	使用 ホース径 mm	空気 圧力 MPa
YBD-2X	3000	700	318	2.5	3/8	12.7	0.6

■標準付属品：ホースニップル(1ヶ)


ダウエルピンプーラ

●金型産業向けピン抜きツール

プレス金型の分解・組立時にネジ付きノックピンの引き抜き(狭い場所)、打ち込み作業を簡素化、時間短縮、能率向上させる取扱簡単なエアツールです。





YDP-13

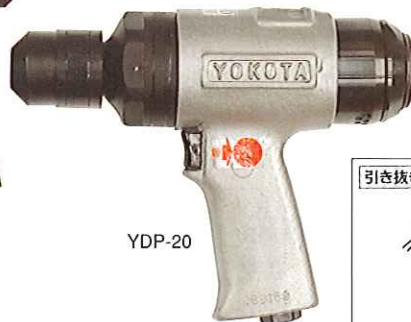

YDP-20

 ハンガボルト

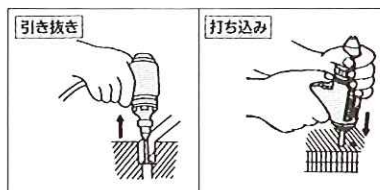

ハンガボルト寸法表

YDP-13 YDP-20

標準付属品	標準付属品
M4×50L	M8×50L
M5×50L	M10×50L
M6×50L	M12×50L
特別付属品	特別付属品
M4×21L	M5×50L
M4×100L	M5×100L
M4×150L	M5×150L
M4×200L	M6×50L
M5×21L	M6×100L
M5×100L	M6×150L
M5×150L	M6×200L
M5×200L	M8×32L
M6×23L	M8×100L
M6×100L	M8×150L
M6×150L	M8×200L
M6×192L	M10×33L
M6×200L	M10×100L
M8×29L	M10×150L
M8×50L	M10×200L
M8×100L	M12×36L
M8×150L	M12×100L
M8×192L	M12×150L
M8×200L	M12×188L
鍍ネジM4×67L	M12×200L
鍍ネジM6×67L	

型式	能力 ピン径 mm	ピストン 直径×ストローク mm	打撃数 B.P.M	負荷時 空気 消費量 ℓ/min (ANR)	全長 mm	質量 kg	ホース 口金 取付ネジ Rc	使用 ホース径 mm	空気 圧力 MPa
YDP-13	φ13	30×25	5000	200	162	1.35	1/4	9.5	0.6
YDP-20	φ20	36×33	2700	210	195	2.10	1/4	9.5	0.6

■標準付属品：タッチジョイント(1ヶ)、ハンガボルト(3ヶ)