



HSKフェイスミルアーバ

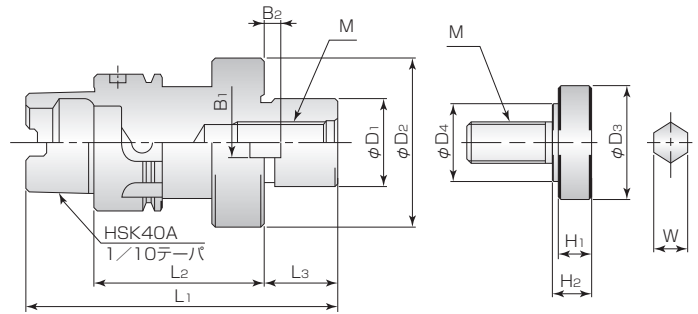

単位：mm

型番	D1	D2	L1	L2	L3	B1	B2	M	D3	D4	H1	H2	W	質量 (kg)
HSK40A -FMA22-50	22	45	88	50	18	10	5	M10×1.5	(六角穴付ボルトM10×30ℓ)					0.5
-FMA22.225-50	22.225					8	4	M8×1.25	(六角穴付ボルトM8×25ℓ)					
-FMA25.4-50	25.4	50	92		22	9.5	5	M12×1.75	33	23	10	12	10	0.6
HSK50A -FMA22-60	22	45	103	60	18	10	5	M10×1.5	(六角穴付ボルトM10×30ℓ)					0.79
-FMA22.225-60	22.225					8	4	M8×1.25	(六角穴付ボルトM8×25ℓ)					
-FMA25.4-60	25.4	50	107		22	9.5	5	M12×1.75	33	23	10	12	10	0.80

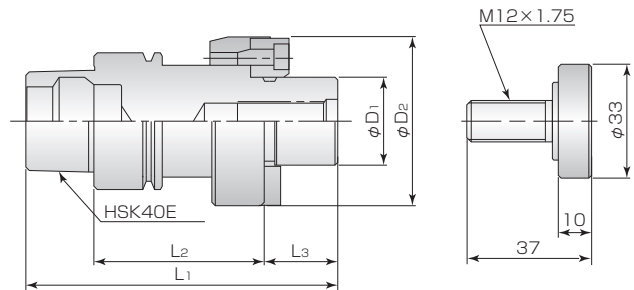

単位：mm

型番	D1	D2	L1	L2	L3	B1	B2	M	D3	D4	H1	H2	W	質量 (kg)
HSK40E -FMA25.4-50	25.4	50	92	50	22	9.5	5	M12×1.75	33	23	10	12	10	0.6

HSKホルダ

HSKホルダ用特別付属品

クーラントダクト
HSK40A-CD・HSK50A-CD
HSK63A-CD



クーラントダクトセットレンチ
HSK40A-SR・HSK50A-SR
HSK63A-SR



クーラントシールスクレュー用スパナ
CS25



フックスパナ

ツールクランプ
YTC40HSK-A
YTC50HSK-A
YTC63HSK-A



適合シャンク
HSK40A
HSK50A
HSK63A

ツールクランプ
YTC25HSK-E
YTC32HSK-E
YTC40HSK-E



適合シャンク
HSK25E
HSK32E
HSK40E

型番	適合する本体	型番	適合する本体
FS20	SGC6	FS42	SGC16・NDC16
FS22	NDC7S	FS50	SGC20
FS26	SGC8・NDC7	FS52	SGC25S・NDC20
FS33	SGC10・NDC10	FS62	SGC25・NDC25
FS36	SGC12・NDC13		