

全長	ピン部の長さ	下穴径(通り側)	下穴径(止り側)	d <sub>1</sub> の長さ	d <sub>2</sub> の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	Ds	K	ℓk

# CPR-T

## ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ



### 仕様特長

#### HSS

\*アイコンについてはP28参照



■1本で下穴径の簡易チェックができるロールタップ用下穴チェックピン（テーパタイプ）です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。

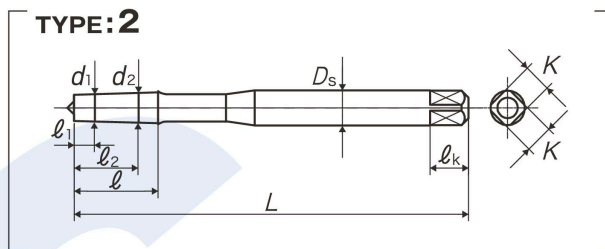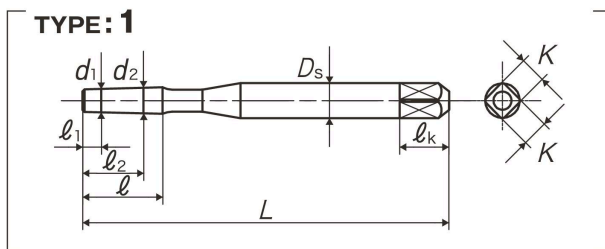

品区：7C

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	ℓ <sub>1</sub> (mm)	ℓ <sub>2</sub> (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用												
<b>M2 × 0.4</b>	CPRT2.0E	42	7	1.79	1.84	1	6	3	2.5	5	1	¥ 1,500
<b>M2 × 0.25</b>	CPRT2.0B	42	7	1.89	1.92	1	6	3	2.5	5	1	¥ 1,700
<b>M2.5 × 0.45</b>	CPRT2.5F	46	8	2.27	2.34	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 1,600
<b>M2.5 × 0.35</b>	CPRT2.5D	46	8	2.34	2.38	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 1,900
<b>M2.6 × 0.45</b>	CPRT2.6F	46	8	2.37	2.44	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 1,600
<b>M3 × 0.5</b>	CPRT3.0G	46	8.5	2.75	2.82	1.5	7	4	3.2	6	1	¥ 1,700
<b>M3 × 0.35</b>	CPRT3.0D	46	8.5	2.84	2.88	1.5	7	4	3.2	6	1	¥ 2,000
<b>M3.5 × 0.6</b>	CPRT3.5H	52	10.5	3.19	3.27	2.25	8.25	5	4	7	1	¥ 1,900
<b>M3.5 × 0.35</b>	CPRT3.5D	52	10.5	3.34	3.38	2.25	8.25	5	4	7	1	¥ 2,100
<b>M4 × 0.7</b>	CPRT4.0I	52	10.5	3.65	3.72	2.25	8.25	5	4	7	1	¥ 1,900
<b>M4 × 0.5</b>	CPRT4.0G	52	10.5	3.76	3.83	2.25	8.25	5	4	7	1	¥ 2,100
<b>M5 × 0.8</b>	CPRT5.0K	59.5	12.5	4.59	4.67	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥ 1,900
<b>M5 × 0.5</b>	CPRT5.0G	59.5	12.5	4.76	4.83	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥ 2,300
<b>M6 × 1</b>	CPRT6.0M	61.5	16.5	5.49	5.59	3.75	12.75	6	4.5	7	1	¥ 2,100
<b>M6 × 0.75</b>	CPRT6.0J	61.5	16.5	5.61	5.69	3.75	12.75	6	4.5	7	1	¥ 2,500
<b>M7 × 1</b>	CPRT7.0M	90	19.4	6.49	6.59	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,400
<b>M7 × 0.75</b>	CPRT7.0J	90	19.4	6.62	6.70	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,700
<b>M8 × 1.25</b>	CPRT8.0N	90	19.4	7.36	7.49	4.7	14.7	8	6	9	2	¥ 2,400
<b>M8 × 1</b>	CPRT8.0M	90	19.4	7.49	7.59	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,700
<b>M8 × 0.75</b>	CPRT8.0J	90	19.4	7.62	7.70	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,700
<b>M10 × 1.5</b>	CPRT010O	100	23.4	9.22	9.34	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,400
<b>M10 × 1.25</b>	CPRT010N	100	23.4	9.35	9.49	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,800
<b>M10 × 1</b>	CPRT010M	100	23.4	9.49	9.59	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,800
<b>M12 × 1.75</b>	CPRT012P	110	27.4	11.09	11.23	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,500
<b>M12 × 1.5</b>	CPRT012O	110	27.4	11.22	11.34	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,900
<b>M12 × 1.25</b>	CPRT012N	110	27.4	11.36	11.50	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,900
<b>M12 × 1</b>	CPRT012M	110	27.4	11.49	11.59	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,900
ユニファイねじ用												
<b>No.2-56UNC</b>	CPRTUN2E	46	8	1.96	2.04	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 1,800
<b>No.2-64UNF</b>	CPRTUN2D	46	8	1.98	2.06	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 1,800
<b>No.3-48UNC</b>	CPRTUN3F	46	8	2.25	2.35	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 2,100
<b>No.3-56UNF</b>	CPRTUN3E	46	8	2.29	2.37	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 2,100