

—	—	シャンク径	全長	シャンク 四角部の幅	シャンク 四角部の長さ
L	D	Ds	ℓ	K	ℓk

SA

シャンクアジャスター
仕様特長

合金鋼

*アイコンについてはP28参照



■商品の特長

- Iシリーズタップ (IHT/ISP/IPO) をワンタッチで装着可能。全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。



- 手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。

*高速回転、連続加工などには不向きです。



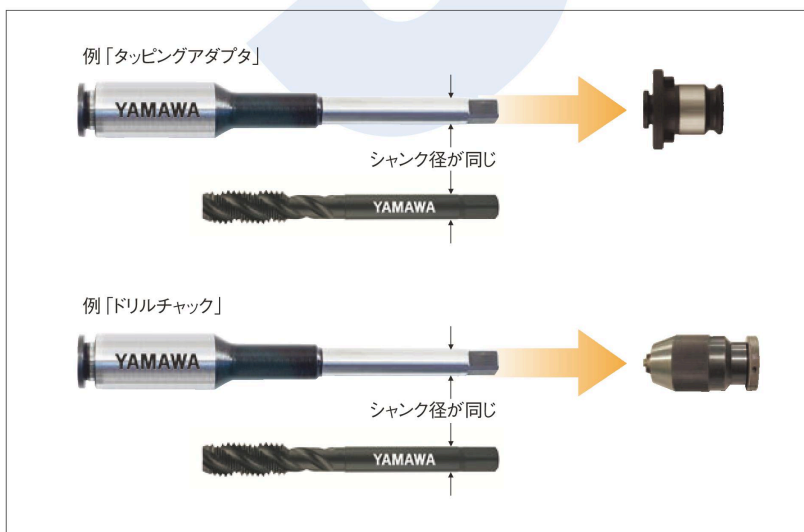
手回し加工



ボール盤加工

- シャンクアジャスターのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。

*ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。

スパイラル
タップ
(止り穴用)スパイラル
タップ
(通り穴用)ポイント
タップ
(通り穴用)タ
ハ
ン
プ
ド超
ツ
硬
ブタ
ロ
ー
プ
ル特殊ねじ
簡易検査ツール管
用
ブカ
ヘ
リ
タ
カ
ルダ
イ
スセン
タ
ル
ノ
工
具