

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

LS-INT-S-PT



ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形

仕様特長




■ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘り材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。

被削材と推奨タッピング速度



*アイコンについてはP28参照

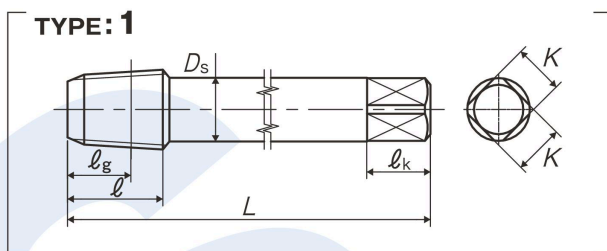

品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	TIST02KL10	3P	9.728	100	16.5	10.5	8	6	9	5	1	¥ 9,250**
		TIST02KL12			120								¥ 10,700**
		TIST02KL15			150								¥ 14,700**
PT 1/4-19	II	TIST04-L10	3P	13.157	100	19.5	12.5	11	9	12	5	1	¥ 9,980**
		TIST04-L12			120								¥ 11,500**
		TIST04-L15			150								¥ 15,100**
PT 3/8-19	II	TIST06-L10	3P	16.662	100	21	14	14	11	14	5	1	¥ 16,700**
		TIST06-L12			120								¥ 17,000**
		TIST06-L15			150								¥ 24,600**
PT 1/2-14	II	TIST08QL15	3P	20.955	150	27	17	18	14	17	5	1	¥ 29,100**
PT 3/4-14	II	TIST12QL15	3P	26.441	150	29	19	23	17	20	5	1	¥ 45,400**
PT 1-11	II	TIST16UL15	3P	33.249	150	35	22	26	21	24	5	1	¥ 64,200**
		TIST16UL20			200								¥ 78,200**

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

タ
ハ
ン
プ
ド

タ
超
硬
プ

タ
ロ
ツ
プ
ル

特殊
ねじ
タップ
簡易
検査
ツール

管
用
タ
ッ
プ

カ
ヘ
リ
タ
カ
ー
ル

ダ
イス

セン
タル
ノ
工
具