


D LH


ソリッドダイス 左ねじ用
仕様特長

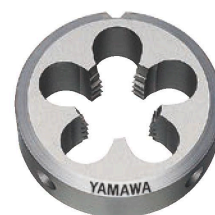

*アイコンについてはP28参照



■ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。

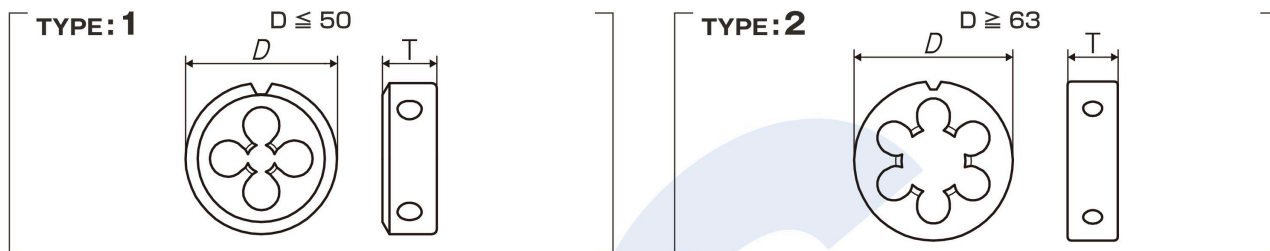

品区: 30

呼び	商品コード	等級	D (mm)	T (mm)	切りくず穴数	逃げの有無	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用								
M1 × 0.25	GYE1.0BDNEBC	II	20	7	3	○	1	¥ 13,800*
M1.4 × 0.3	GYE1.4CDNEBC	II	20	7	3	○	1	¥ 13,800*
M1.6 × 0.35	GYE1.6DDNEBC	II	20	7	3	○	1	¥ 13,800*
M1.7 × 0.35	GYE1.7DDNEBC	II	20	7	3	○	1	¥ 13,800*
M2 × 0.4	GYE2.0EDNEBC	II	20	7	3	○	1	¥ 9,160*
M2.3 × 0.4	GYE2.3EDNEBC	II	20	7	3	○	1	¥ 9,160*
M2.5 × 0.45	GYE2.5FDNEBC	II	20	7	3	○	1	¥ 9,160*
M2.6 × 0.45	GYE2.6FDNEBC	II	20	7	3	○	1	¥ 9,160*
M3 × 0.5	GYE3.0GDNEBC	II	20	7	3	○	1	¥ 9,160*
	GYG3.0GDNEBC		25	9				¥ 11,200*
M3 × 0.35	GYE3.0DDNEBC	II	20	7	3	○	1	¥ 14,700*
M3.5 × 0.6	GYE3.5HDNEBC	II	20	7	3		1	¥ 9,160*
M3.5 × 0.35	GYE3.5DDNEBC	II	20	7	3		1	¥ 14,700*
M4 × 0.7	GYE4.0IDNEBC	II	20	7	3		1	¥ 9,160*
	GYG4.0IDNEBC		25	9				¥ 11,200*
M4 × 0.5	GYE4.0GDNEBC	II	20	7	3		1	¥ 11,600*
M5 × 0.8	GYE5.0KDNEBC	II	20	7	4		1	¥ 9,160*
	GYG5.0KDNEBC		25	9				¥ 11,200*
M5 × 0.5	GYE5.0GDNEBC	II	20	7	4		1	¥ 11,600*
M6 × 1	GYE6.0MDNEBC	II	20	7	4		1	¥ 9,160*
	GYG6.0MDNEBC		25	9				¥ 11,200*
	GYJ6.0MDNEBC		38	13				○
M6 × 0.75	GYE6.0JDNEBC	II	20	7	4		1	¥ 12,000*
M6 × 0.5	GYE6.0GDNEBC	II	20	7	4		1	¥ 11,600*
M7 × 1	GYG7.0MDNEBC	II	25	9	4		1	¥ 11,200*
M7 × 0.75	GYG7.0JDNEBC	II	25	9	4		1	¥ 14,300*
M7 × 0.5	GYG7.0GDNEBC	II	25	9	4	○	1	¥ 17,000*
M8 × 1.25	GYG8.0NDNEBC	II	25	9	4		1	¥ 11,200*
	GYJ8.0NDNEBC		38	13				¥ 14,700*
M8 × 1	GYG8.0MDNEBC	II	25	9	4		1	¥ 13,000*
	GYJ8.0MDNEBC		38	13				¥ 20,200*

*調整式ダイス (AR-D) 及びSKS材のダイスは、2013年12月の受注分をもって生産を終了いたしました。同商品については、「2013-2014年版総合カタログ」にてご確認ください。

スパイラル
タップ用
(正り穴用)

スパイラル
タップ用
(通り穴用)

ポイント
タップ用
(通り穴用)

タ
ハン
プド

超
硬
プ

タ
ロー
プ
プル

タ
特殊
検査
ツール

タ
管
用
プ

カ
ヘ
リ
タ
カ
ール

ダ
イス

セ
ン
タ
ル
タ
工
具