

外径	厚さ
D	T

HS-D


自動盤用オートハイスダイス ステンレス鋼用
仕様特長



表面
HSS OX **2~2.5**

■自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。

*アイコンについてはP28参照

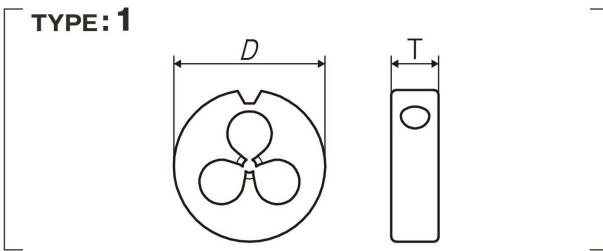

品区: 32

呼び	商品コード	等級	D (mm)	T (mm)	切りくず穴数	逃げの有無	形状	メーカー希望小売価格
メートルねじ用								
M1 × 0.25	HBP1.0B	P1	10	3	3	○	1	¥ 8,500*
	HDP1.0B		16	5				¥ 9,550*
	HBQ1.0B	P2	10	3				¥ 8,500*
	HDQ1.0B		16	5				¥ 9,550*
M1.1 × 0.25	HBP1.1B	P1	10	3	3	○	1	¥ 8,500*
	HDP1.1B		16	5				¥ 9,550*
	HBQ1.1B	P2	10	3				¥ 8,500*
	HDQ1.1B		16	5				¥ 9,550*
M1.2 × 0.25	HBP1.2B	P1	10	3	3	○	1	¥ 8,500*
	HDP1.2B		16	5				¥ 9,550*
	HBQ1.2B	P2	10	3				¥ 8,500*
	HDQ1.2B		16	5				¥ 9,550*
M1.4 × 0.3	HBP1.4C	P1	10	3	3	○	1	¥ 8,500*
	HDP1.4C		16	5				¥ 9,550*
	HBQ1.4C	P2	10	3				¥ 8,500*
	HDQ1.4C		16	5				¥ 9,550*
M1.6 × 0.35	HBP1.6D	P1	10	3	3	○	1	¥ 8,500*
	HDP1.6D		16	5				¥ 9,550*
	HBQ1.6D	P2	10	3				¥ 8,500*
	HDQ1.6D		16	5				¥ 9,550*
M1.7 × 0.35	HBP1.7D	P1	10	3	3	○	1	¥ 8,500*
	HDP1.7D		16	5				¥ 9,550*
	HBQ1.7D	P2	10	3				¥ 8,500*
	HDQ1.7D		16	5				¥ 9,550*
M1.8 × 0.35	HBP1.8D	P1	10	3	3	○	1	¥ 8,500*
	HDP1.8D		16	5				¥ 9,550*
	HBQ1.8D	P2	10	3				¥ 8,500*
	HDQ1.8D		16	5				¥ 9,550*

*調整式ダイス (AR-D) 及びSKS材のダイスは、2013年12月の受注分をもって生産を終了いたしました。同商品については、「2013-2014年版総合カタログ」にてご確認ください。

スパイラル
タップ用
(正り穴用)

スパイラル
タップ用
(通り穴用)

ポイント
タップ用
(通り穴用)

タ
ハン
プド

超
硬
プ

タ
ロ
ー
プ
ル

特殊
ねじ
タ
ツ
プ
ル
簡
易
検
査
ツ
ー
ル

タ
管
用
プ

カ
ヘ
リ
タ
カ
ー
ル

ダ
イ
ス

セン
タ
ル
タ
工
具
セ
ン
タ
ル
タ
工
具