

外径	厚さ
D	T

MS-RS-D/RS-D

ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス


仕様特長



*アイコンについてはP28参照



■塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がりが肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。

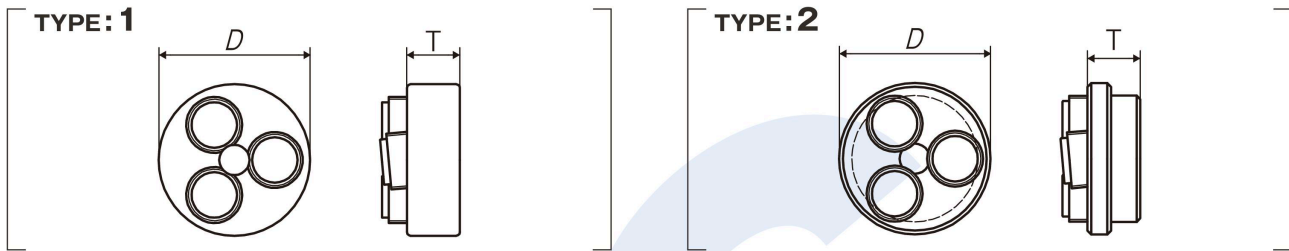

品区 : 34

呼び	商品コード	等級	D (mm)	T (mm)	形状	メーカー希望小売価格
ミニチュアねじ用						
S0.5 × 0.125	RA20.5-	R2	6	2	1	¥ 16,000*
S0.6 × 0.15	RA20.6-	R2	6	2	1	¥ 16,000*
S0.7 × 0.175	RA20.7-	R3	6	2	1	¥ 16,000*
S0.8 × 0.2	R020.8-	R3	8	3	1	¥ 16,000*
S0.9 × 0.225	R020.9-	R3	8	3	1	¥ 16,000*
メートルねじ用						
呼び	商品コード	等級	D (mm)	T (mm)	形状	メーカー希望小売価格
M1 × 0.25	RBQ1.0B	R2	10	3.5	1	¥ 14,700*
	RBR1.0B	R3				
	RBS1.0B	R4				
M1.1 × 0.25	RBP1.1B	R1	10	3.5	1	¥ 14,700*
	RBQ1.1B	R2				
	RBR1.1B	R3				
M1.2 × 0.25	RBQ1.2B	R2	10	3.5	1	¥ 14,700*
	RBR1.2B	R3				
	RBS1.2B	R4				
M1.4 × 0.3	RBQ1.4C	R2	10	3.5	1	¥ 14,700*
	RDQ1.4C		16	5		¥ 17,700*
	RBR1.4C	R3	10	3.5		¥ 14,700*
	RDR1.4C		16	5		¥ 17,700*
	RBS1.4C	R4	10	3.5		¥ 14,700*
	RDS1.4C		16	5		¥ 17,700*
M1.6 × 0.35	RQQ1.6D	R2	12×10	4.5	2	¥ 16,000*
	RDQ1.6D		16	5	1	¥ 17,700*
	RQR1.6D	R3	12×10	4.5	2	¥ 16,000*
	RDR1.6D		16	5	1	¥ 17,700*
	RQS1.6D	R4	12×10	4.5	2	¥ 16,000*
	RDS1.6D		16	5	1	¥ 17,700*

*調整式ダイス (AR-D) 及びSKS材のダイスは、2013年12月の受注分をもって生産を終了いたしました。同商品については、「2013-2014年版総合カタログ」にてご確認ください。

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

タロー
タップ

特殊
タップ
簡易検査
ツール

管用
タップ

カッター
タッカー

ダイス

センタ
ルタ
工器具