

ドリル径	シャンク径	全長	刃長
Dc	Ds	L	ℓ

JIS

# C-CD-QL


ロングシャンク弱ねじれ溝A形90° 超硬センタ穴ドリル  
仕様特長



**HF**

\*アイコンについてはP28参照

■90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれみぞA形センタ穴ドリルです。

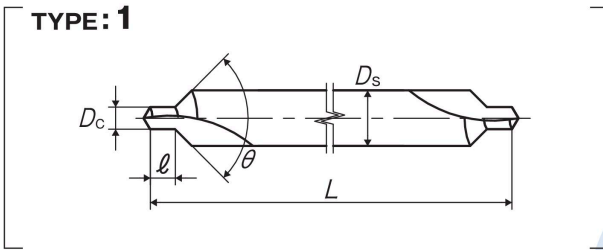

品区: 52

呼び Dc × θ × Ds	商品コード	Ds (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	形状	メーカー希望 小売価格
1 × 90° × 4	CCL1.0Q	4	100	1	1	¥ 15,100*
1.5 × 90° × 5	CCL1.5Q	5	100	1.5	1	¥ 17,500*
2 × 90° × 6	CCL2.0Q	6	100	2	1	¥ 19,800*
	CCM2.0Q		150			¥ 24,000*
2.5 × 90° × 8	CCL2.5Q	8	100	2.5	1	¥ 26,200*
	CCM2.5Q		150			¥ 31,800*
3 × 90° × 8	CCL3.0Q	8	100	3	1	¥ 26,200*
	CCM3.0Q		150			¥ 31,800*
4 × 90° × 10	CCL4.0Q	10	100	4.5	1	¥ 33,100*
	CCM4.0Q		150			¥ 40,100*
5 × 90° × 12	CCL5.0Q	12	100	5.5	1	¥ 40,400*
	CCM5.0Q		150			¥ 48,200*

ス  
パイ  
ラル  
タ  
ップ  
穴  
用  
(  
止  
り  
穴  
用  
)

ス  
パイ  
ラル  
タ  
ップ  
穴  
用  
(  
通  
り  
穴  
用  
)

ポ  
イン  
ト  
タ  
ップ  
穴  
用  
(  
通  
り  
穴  
用  
)

タ  
ハ  
ン  
プ  
ド

超  
硬  
タ  
ップ

タ  
ロ  
ー  
プ  
ル

特  
殊  
ね  
じ  
タ  
ップ  
簡  
易  
検  
査  
ツ  
ール

タ  
管  
用  
タ  
ップ

カ  
ヘ  
リ  
タ  
カ  
ール

ダ  
イス

セン  
タル  
タ  
ップ  
工  
具

JIS  
CE-26

791

※=特定流通品(受注生産品)  
\*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

Think threads with  
**YAMAWA**