

ABRASIVE MUGEN FLAP WHEEL ムゲン軸付フラップ

3mm

6mm

業界最安値!なのにこの品質は!!

- 粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。
- 両面キャップレスで使用しやすいタイプです。
- 金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。



MF50255



使用工具例

グラインダー P424

サイズ Size (mm) 外径×幅×軸径	粒度 Grit 品番 NO.							入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥
	#60	#80	#100	#120	#180	#240	#320			
25×25×6	MF25254	MF25255	MF25256	MF25257	MF25259	MF252510	MF252511	10本	20,000	450
30×10×3	MF304	MF305	MF306	MF307	MF309	MF3010	MF3011			490
30×25×6	MF30254	MF30255	MF30256	MF30257	MF30259	MF302510	MF302511			590
40×25×6	MF40254	MF40255	MF40256	MF40257	MF40259	MF402510	MF402511			610
50×25×6	MF50254	MF50255	MF50256	MF50257	MF50259	MF502510	MF502511			760
60×25×6	MF60254	MF60255	MF60256	MF60257	MF60259	MF602510	MF602511	5本	15,000	960
80×25×6	MF80254	MF80255	MF80256	MF80257	MF80259	MF802510	MF802511			

超 硬

ダイヤモンド

砥 石

ペーパー

ナイロン

ブラシ


バフ

ABRASIVE HEAVY GRINDING FLAP WHEEL 重研削用軸付フラップホイール

6mm

荒削りと荒研磨の両立

- 重研磨に最適です。
- 目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。
- 振動、騒音が少なく、疲れません。
- 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

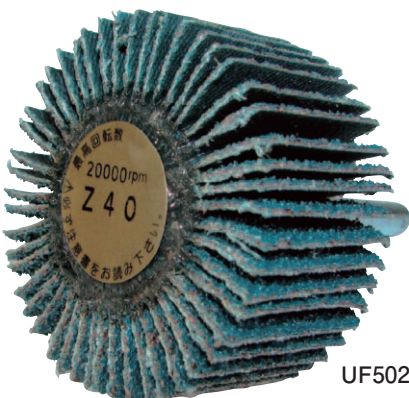

UF5025Z3



サイズ Size (mm) 外径×幅×軸径	粒度 Grit 品番 NO.			入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥
	#40	#60	#80			
30×25×6	UF3025Z3	UF3025Z4	UF3025Z5	10本	20,000	820
40×25×6	UF4025Z3	UF4025Z4	UF4025Z5			980
50×25×6	UF5025Z3	UF5025Z4	UF5025Z5			1,080
60×25×6	UF6025Z3	UF6025Z4	UF6025Z5	5本	18,000	1,250
80×25×6	UF8025Z3	UF8025Z4	UF8025Z5			1,560
100×25×6	UF10025Z3	UF10025Z4	UF10025Z5			1,780