


FELT WHEEL WITH SHAFT (COMPOUND TYPE)

フェルト軸付ホイール (含浸タイプ)

CYLINDER

〈円筒型〉

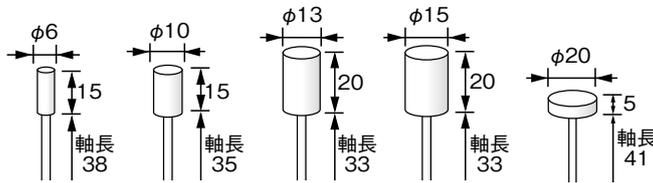


φ3mm

品番 NO.	FKS6153	FKS10153	FKS13203	FKS15203	FKS2053
入数 Pack	10本				
MAX min ⁻¹	25,000				20,000
Price ¥(1本単価)	700	820	950	1,030	685



酸化アルミナ含浸タイプ

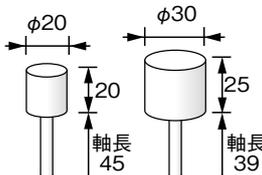


φ6mm

品番 NO.	FKS2020	FKS3025
入数 Pack	10本	
MAX min ⁻¹	20,000	15,000
Price ¥(1本単価)	1,200	1,700


〔特長〕

- 酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。
- さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。

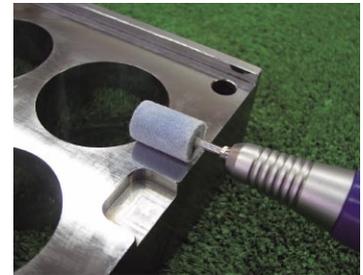

CANNONBALL

〈砲弾型〉

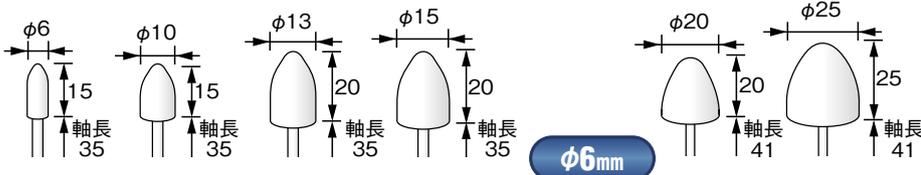

φ3mm

品番 NO.	FKT6153	FKT10153	FKT13203	FKT15203
入数 Pack	10本			
MAX min ⁻¹	25,000			
Price ¥(1本単価)	700	820	950	1,030

φ6mm


品番 NO.	FKT2020	FKT2525
入数 Pack	10本	
MAX min ⁻¹	20,000	
Price ¥(1本単価)	1,200	1,920



酸化アルミナ含浸タイプ

FLAT SUBSTITUTION TYPE

 〈平型取替式〉



品番 NO.	2FKS15S	2FKS20S	2FKS25S	2FKS255S
入数 Pack	10本			
MAX min ⁻¹	20,000			
Price ¥(1本単価)	350		400	



酸化アルミナ含浸タイプ

マンドレール P433

別売マンドレールにて、φ2.34・φ3mm軸にも取り付けできます。

関連商品 P.366

軸用

超硬

ダイヤモンド

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

バフ

ミニコングCH P398

ミニコングNX P401

フラップサンダー P423