


BIAS COTTON BUFF

# バイヤスマンバフ

●あらゆる磨き作業にご使用頂ける汎用タイプのバフで研磨力と面耐性に優れています。

## 無処理

サイズ Size(mm) 外径×金具径×穴径	品番 NO.	Price ¥ (1個単価)
100×38×9.53	BBF100	2,000
125×38×9.53	BBF125	2,350
150×50×25.4	BBF150	2,450
200×75×25.4	BBF200	3,700
240×100×25.4	BBF250	4,000
300×100×25.4	BBF300	5,350
360×150×25.4	BBF350	6,500
360×150×31.8	BBF3503	

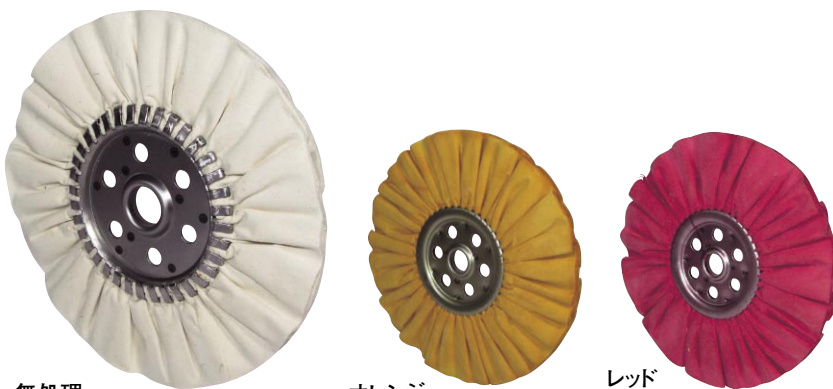

## 色処理

柔らかい ← → 硬い

サイズ Size(mm) 外径×金具径×穴径	色 Color 品番 NO.					入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1個単価)
	オレンジ	レッド	イエロー	ブラウン	ブラック			
100×38×9.53	—	—	—	—	—	—	6,500	—
125×38×9.53	—	—	—	—	—	—	5,000	—
150×50×25.4	BBF150-J	BBF150-R	BBF150-Y	BBF150-C	BBF150-B	1個	4,300	3,700
200×75×25.4	BBF200-J	BBF200-R	BBF200-Y	BBF200-C	BBF200-B		3,300	4,500
240×100×25.4	BBF250-J	BBF250-R	BBF250-Y	BBF250-C	BBF250-B		2,600	4,700
300×100×25.4	BBF300-J	BBF300-R	BBF300-Y	BBF300-C	BBF300-B		2,500	6,200
360×150×25.4	BBF350-J	BBF350-R	BBF350-Y	BBF350-C	BBF350-B			7,450
360×150×31.8	BBF3503-J	BBF3503-R	BBF3503-Y	BBF3503-C	BBF3503-B			


PLEATS COTTON BUFF

# プリーツメンバフ

●プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。

## 無処理

サイズ Size(mm) 外径×金具径×穴径	品番 NO.	Price ¥ (1個単価)
240×100×25.4	PMB250	4,850
300×100×25.4	PMB300	5,950
360×150×25.4	PMB355	7,150
360×150×31.8	PMB3553	

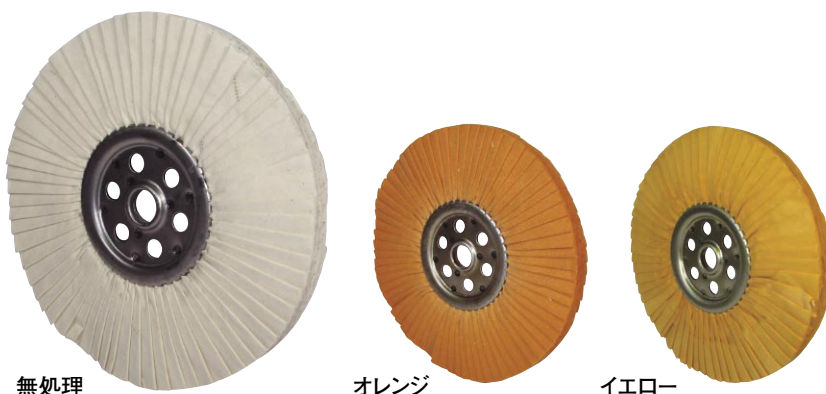

## 色処理

柔らかい ← → 硬い

サイズ Size(mm) 外径×金具径×穴径	色 Color 品番 NO.					入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1個単価)
	オレンジ	レッド	イエロー	ブラウン	ブラック			
240×100×25.4	PMB250-J	PMB250-R	PMB250-Y	PMB250-C	PMB250-B	1個	2,800	5,600
300×100×25.4	PMB300-J	PMB300-R	PMB300-Y	PMB300-C	PMB300-B			6,800
360×150×25.4	PMB355-J	PMB355-R	PMB355-Y	PMB355-C	PMB355-B			8,100
360×150×31.8	PMB3553-J	PMB3553-R	PMB3553-Y	PMB3553-C	PMB3553-B			