


# AC

## シリーズ

### 低圧用 ワンタッチ式 片路開閉型


### 特徴

- ◆ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
- ◆ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
- ◆本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。
- ◆適用流体は空気のみです。

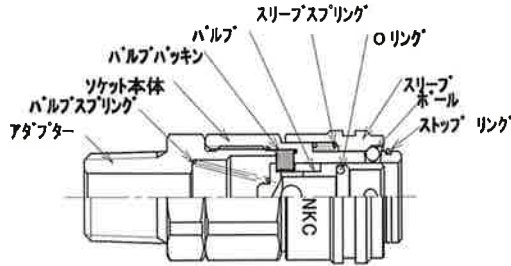


型式	AC-01	AC-02
呼び径	1/8	1/4
ソケット、プラグ材質	鋼鉄 (SUM24L)	
常用圧力(MPa)	1.0	
最大圧力(MPa)	1.5	
シール材質	ニトリルゴム(NBR)	
使用温度範囲	-20°C~80°C	
適用流体	空気	

## AC シリーズ ソケット

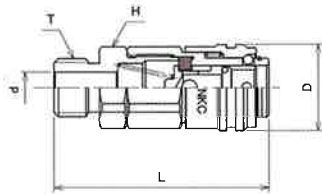


### SM型 (めねじ取り付け用)

型式	取付 ネジサイズ	寸法 (mm)					質量 (g)
		φD	φd	L	H HEX	T	
AC-02SM	Rc1/4	19.5	7	50	17	R1/4	57
AC-02SMF	G1/4	19.5	7	47	17	G1/4	57

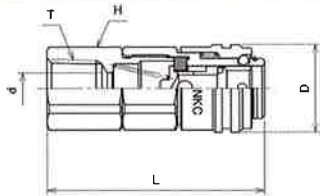


### SF型 (おねじ取り付け用)

型式	取付 ネジサイズ	寸法 (mm)					質量 (g)
		φD	φd	L	H HEX	T	
AC-02SF	R1/4	19.5	7	47.5	17	Rc1/4	56

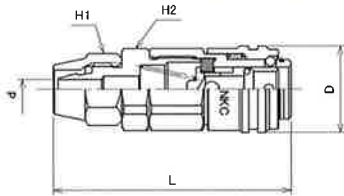

### SN型 (ウレタンホース取付用)


型式	取付 ホースサイズ	寸法 (mm)					質量 (g)
		φD	φd	L	H1Hex	H2 Hex	
AC-01SN	5x8	19.5	7	47.5	12	17	30
AC-02SN	6.5x10	19.5	7	47.5	17	17	50

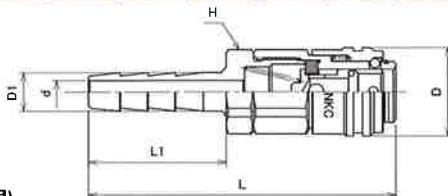

### SH型 (ホース接続用)


型式	ホース 寸法	寸法 (mm)						質量 (g)
		φD	φD1	φd	L	L1	H HEX	
AC-02SH	1/4"	19.5	8.5	5	67	30	17	56

## ACシリーズ プラグ

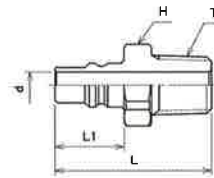


### PM型 (めねじ取り付け用)

型式	取付 ネジサイズ	寸法 (mm)					質量 (g)
		φd	L	L1	H HEX	T	
AC-01PM	Rc1/8	6	31	15	12	R1/8	12
AC-02PM	Rc1/4	6	34	15	17	R1/4	22.5

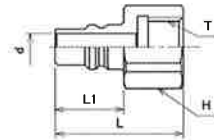


### PF型 (おねじ取り付け用)

型式	取付 ネジサイズ	寸法 (mm)					質量 (g)
		φd	L	L1	H HEX	T	
AC-02PFF	G1/4	6	28	15	17	G1/4	17.5

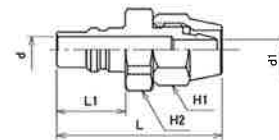

### PN型 (ウレタンホース取付用)

型式	取付 ホースサイズ	寸法 (mm)					質量 (g)
		φd	L	L1	H1 HEX	H2 HEX	
AC-01PN	5x8	6	36	15	12	17	25
AC-02PN	6.5x10	6	38	15	17	17	27.5

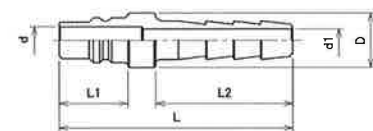

### PH型 (ホース接続用)

Model	ホース 寸法	寸法 (mm)						質量 (g)
		φd	φd1	φD	L	L1	L2	
AC-02PH	1/4"	6	5	12	51	15	30	16

※記載の仕様および内容は改良のため予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。