

PRO METAL プロメタル (鉄・ステンレス兼用)

147 165 180 190



- 段付加工**
- 電動丸のこ
 - 防じん丸鋸
 - 集塵丸鋸
 - 高速チップソー切断機

特殊段付加工により台金の厚みを薄くし、極薄刃1.3ミリのチップを採用。【実用新案登録済】

切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めた、プロ仕様チップソーです。

■147・165・190サイズをラインナップ。

電動マルノコでの使用も出来ます。

■実証!! 切粉量35%削減※

切粉量 大幅削減!! (当社実験結果)

だから!作業現場をもっとクリーン!!

ゴミ処理コストも削減!!

※切粉削減率は当社実験値によるものです。



極薄刃が抵抗を減らし鋭く切れ込む!!

特殊段付き加工

台金の厚みを薄くし、極薄刃1.3ミリのチップを採用。これによりチップが被切断面に接する面積を少なくし、チップの摩擦抵抗を減らします。鋭く切れ込むこの極薄刃でチップ寿命を高め、快適な切断ができるのです!



品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切刃厚 (mm)	刃数 (P)	鋼製使用片数 (Nmax)	材質	適合機種	JANコード	切断適合材料
TT-YSD-147PM	147	20	1.3	36	6,000	無防塵	鉄	4534587 010016	鉄・ステンレス・ステン
TT-YSD-165PM	165	20	1.3	40	6,000	無防塵	鉄	4534587 010023	鉄・ステンレス・ステン
TT-YSD-180PM	180	20	1.3	40	6,000	無防塵	鉄	4534587 010030	鉄・ステンレス・ステン
TT-YSD-190PM	190	20	1.3	40	6,000	無防塵	鉄	4534587 010047	鉄・ステンレス・ステン

EGURI WHITE エグリホワイト (鉄・ステンレス兼用)

100 110 125 160 180




- エグリ加工**
- 電動丸のこ
 - 防じん丸鋸
 - 集塵丸鋸
 - 高速チップソー切断機

【特許申請中】特殊エグリ加工により、切断材への摩擦を抑える!!
今までにない切れ味の鉄工・ステンレス用切断チップソー「エグリホワイト」ハの字レーザースリット採用で直進性が良くさらにスムーズな切断を実現。ホワイトフッ素コーティングでさらに滑らかな切断 & サビにも強い!!

■特殊振動吸収樹脂圧入・ハの字レーザースリット・静音/制振タイプ

■100・110・125・160・180サイズ 豊富なラインナップ。

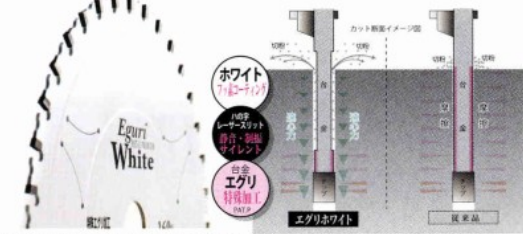

台金に特殊加工を加えた「エグリ加工」で、切断時に受ける台金への切断材の摩擦を低減。また、摩擦熱によるチップソーの変形を抑え、直進性がさらに向上。ハの字レーザースリットに特殊振動吸収樹脂を圧入。エグリ効果とW (ダブル) で静音 & 制振!! これにより直進安定性を増しています。エグリ加工との隙間から切粉をはき出す効果もあり、より快適な切断を実現。

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切刃厚 (mm)	刃数 (P)	鋼製使用片数 (Nmax)	材質	適合機種	JANコード	切断適合材料
TT-EGW-100	100	20	1.7	22	13,000	白	鉄	4534587 041003	鉄・ステンレス・ステン
TT-EGW-110	110	20	1.4	24	13,000	白	鉄	4534587 041010	鉄・ステンレス・ステン
TT-EGW-125	125	20	1.7	28	10,000	白	鉄	4534587 041027	鉄・ステンレス・ステン
TT-EGW-160	160	20	1.7	36	6,000	白	鉄	4534587 041034	鉄・ステンレス・ステン
TT-EGW-180	180	20	1.7	40	6,000	白	鉄	4534587 041041	鉄・ステンレス・ステン

POWER METAL パワーメタル (鉄・ステンレス兼用)

80 100 110 125 160 180



- 電動丸のこ
- 防じん丸鋸
- 集塵丸鋸
- 高速チップソー切断機
- 充電丸鋸



浸透フッ素コーティングを採用!
110mm 充電丸鋸用サイズをラインナップ

■従来品YSD鉄・ステンレスシリーズが、「パワーメタル」の新パッケージで登場!

■80~180サイズをラインナップ

電動マルノコでの使用も出来ます。



品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切刃厚 (mm)	刃数 (P)	鋼製使用片数 (Nmax)	材質	適合機種	JANコード
TT-YSD-80	80	20	1.8	18	13,000	浸	鉄	4534587 010801
TT-YSD-100	100	20	1.8	22	13,000	浸	鉄	4534587 011006
TT-YSD-110	110	20	1.6	24	13,000	浸	鉄	4534587 011105
TT-YSD-125	125	20	1.8	28	10,000	浸	鉄	4534587 011259
TDT-YSD-135Z	135	20	1.1	30	3,500	無防塵	鉄	4534587 161350
TT-YSD-160	160	20	2.0	36	6,000	浸	鉄	4534587 011600
TT-YSD-165S	165	20	1.6	40	9,000	無防塵	鉄	4534587 011655
TT-YSD-180	180	20	2.0	40	6,000	浸	鉄	4534587 011808

POWER METAL パワーメタル (ステンレス・スパイラルダクト用)

100 110 125 160 180



- 電動丸のこ
- 防じん丸鋸
- 集塵丸鋸
- 高速チップソー切断機
- 充電丸鋸

ステンレス・スパイラルダクトの切断に適したチップソー
110mm 充電丸鋸用サイズをラインナップ

従来品YSD鉄・ステンレス
Fタイプ100~180mmが、「パワーメタル」の新パッケージで登場!



品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切刃厚 (mm)	刃数 (P)	鋼製使用片数 (Nmax)	材質	適合機種	JANコード
ST-YSD-100F	100	20	1.6	32	13,000	無防塵	鉄	4534587 061001
ST-YSD-110F	110	20	1.6	36	13,000	無防塵	鉄	4534587 061117
ST-YSD-125F	125	20	1.6	42	10,000	無防塵	鉄	4534587 061254
ST-YSD-160F	160	20	1.8	52	6,000	無防塵	鉄	4534587 061605
ST-YSD-180F	180	20	1.8	60	6,000	無防塵	鉄	4534587 061803