

POWER METAL パワーメタル (鉄工用)


180



- 防じん丸鋸
- 集塵丸鋸
- 高速チップソー切断機

鉄切断重視設計の「パワーメタル」鉄工用 180mm
防じん・集塵・高速チップソー切断機にお使いいただけます。

- 刃厚 2.0mm・40P 鉄工専用設計された、パワーメタル。
- 従来品 YSD 鉄工用 A タイプ同等品です。

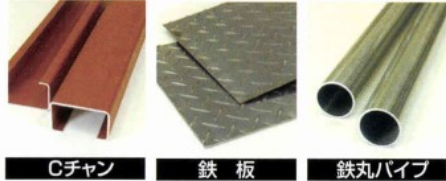

- 切断適合材料
- 鉄工材
- Cチャンネル
- 鉄板
- 鉄丸パイプ
- 軽天材

POWER METAL パワーメタル (鉄工専用)

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切刃厚(刃厚) (mm)	刃数 (P)	巻戻し使用回転数 (Nmax)(rpm)	適合機種	JANコード
TDT-YS-180A	180	20	2.0	40	6,000	無防・集・高	4534587 471800

METAL MASTER メタルマスター (鉄・ステンレス兼用)


100 110 125 147 165 180 190



- 電動丸のこ
- 防じん丸鋸
- 集塵丸鋸
- 高速チップソー切断機
- 充電丸鋸

HomeUse のマッチプライス設定。
サイズも豊富に取り揃えた「メタルマスター」

- 100~190mmサイズをラインナップ
- 147・165・190サイズで電動マルノコでもご使用も可能です。

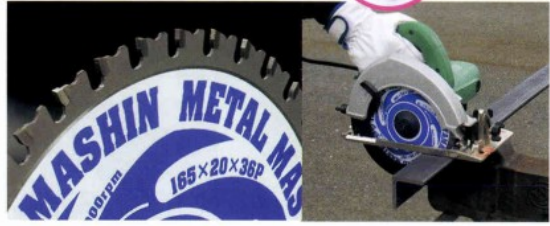

- 切断適合材料
- 鉄工材
- ステンレス
- Cチャンネル
- 鉄板
- 鉄丸パイプ
- スライドラフト
- 軽天材

METAL MASTER メタルマスター (鉄・ステンレス兼用)

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切刃厚(刃厚) (mm)	刃数 (P)	巻戻し使用回転数 (Nmax)(rpm)	適合機種	JANコード
TT-YSD-100MM	100	20	1.6	22	13,000	無集・防	4534587 030014
TT-YSD-110MM	110	20	1.6	24	13,000	無集・防	4534587 030021
TT-YSD-125MM	125	20	1.6	28	10,000	無集・防	4534587 030038
TT-YSD-147MM	147	20	1.6	36	6,000	無防・高	4534587 030045
TT-YSD-165MM	165	20	1.6	36	6,000	無防・高	4534587 030052
TT-YSD-180MM	180	20	1.6	40	6,000	無防・高	4534587 030069
TT-YSD-190MM	190	20	1.6	40	6,000	無防・高	4534587 030076

ガルバ板金チップソー (金属系サイディング用)

80 100 125



- 集塵丸鋸



しんとう PATP
浸透フッ素コーティング


- 極薄刃 0.8mm で鋭くガルバ材をカット。
- 低い抵抗で軽い切断を実現。
- 金属系サイディング・軽天材・波板タンモカット可能。

極薄刃 0.8mm の鋭い刃で、快適に切断。
集塵丸鋸サイズ 80mm100mm125mm をラインナップ。



理想のカーブ!!

新設計
新設計の合金エッジ形状で薄物切断をさらに快適に低抵抗で切断!

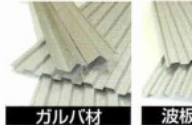

- 切断適合材料
- ガルバ材
- 波板ガルバ
- 金属系サイディング材
- 波板タン
- 軽天材

ガルバ板金チップソー

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切刃厚(刃厚) (mm)	刃数 (P)	巻戻し使用回転数 (Nmax)(rpm)	適合機種	JANコード
BKT-YSD-80GB	80	20	0.8	30	13,000	浸集	4534587 612012
BKT-YSD-100GB	100	20	0.8	36	13,000	浸集	4534587 612029
BKT-YSD-125GB	125	20	0.8	38	10,000	浸集	4534587 612036

ドラゴンカッターシリーズ 鉄・ステンレス/ステンレス用/アルミ用

ドラゴンカッター(鉄・ステンレス兼用/低速チップソー切断機用)



- 低速チップソー切断機を使用して、「鉄・ステンレス」材をカット!



品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切刃厚(刃厚) (mm)	刃数 (P)	巻戻し使用回転数 (Nmax)(rpm)	適合機種	JANコード
TT-YS-305ST	305	25.4	2.2	70	1600	無集・防	4534587 013086
TT-YS-355ST	355	25.4	2.4	84	1600	無集・防	4534587 013581

ドラゴンカッター(鉄・ステンレス兼用/高速トイシ切断機用)



- 高速トイシ切断機305/355mm用、225mm刃を装着します。
- 高速トイシ切断機を使用して、チタンチップが、「鉄・ステンレス」材を快適にカット!
- 浸透フッ素コーティング



品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切刃厚(刃厚) (mm)	刃数 (P)	巻戻し使用回転数 (Nmax)(rpm)	適合機種	JANコード
TT-TIN-225	225	25.4	2.0	48	3,800	浸集	4534587 012256

ドラゴンカッター(アルミ用)



- アルミサッシのカットなど、卓上スライドマルノコで軽快な作業が行えます。
- スライド卓上マルノコで、アルミ材の切断を可能にします。



品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切刃厚(刃厚) (mm)	刃数 (P)	巻戻し使用回転数 (Nmax)(rpm)	適合機種	JANコード
YSD-190AL	190	20	2.0	72	6,000	無集・防	4534587 281904
YSD-216AL1	216	25.4	2.4	80	5,000	無集・防	4534587 282178
YSD-216AL2	216	25.4	2.4	100	5,000	無集・防	4534587 282161
YSD-255AL1	255	25.4	2.6	80	4,500	無集・防	4534587 282567
YSD-255AL2	255	25.4	2.8	100	4,500	無集・防	4534587 282550
YSD-305AL1	305	25.4	3.0	100	4,000	無集・防	4534587 313056