


スーパーオールマイティ (多種材料切断) 100 125 148 165 180 190

スーパーオールマイティ (多種材料切断) 190 216 255 305 355

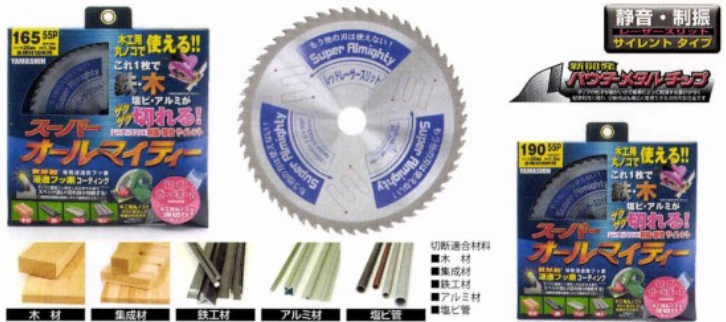

■ YAMASHIN オリジナル。元祖スーパーオールマイティー！  
 ■ パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能！  
 ■ 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰振れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。

スーパーオールマイティー 卓上・スライド丸鋸用ラインナップ！  
 ■ パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能！  
 ■ プラスチック・アクリルなどの樹脂切断も可能。  
 ■ 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰振れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。  
 卓上丸鋸・スライド丸鋸サイズを豊富にラインナップ。

■ 165/190mm サイズに、安心して木工用丸ノコで使える【切粉ガードボール】標準。  
 ■ 浸透フッ素コーティング新採用！直接チップに特殊浸透性フッ素をしみ込ませ、フッ素が潤滑剤の役割を發揮。スベリの良い切断と、切れ味を持続させ、さらにチップ寿命もアップ！持つ本来の切断能力を引き出す、世界初ヤマシン独自の新技术で。

■ 190mm サイズに、安心して木工用丸ノコで使える【切粉ガードボール】標準。  
 ■ 浸透フッ素コーティング新採用！直接チップに特殊浸透性フッ素をしみ込ませ、フッ素が潤滑剤の役割を發揮。スベリの良い切断と、切れ味を持続させ、さらにチップ寿命もアップ！持つ本来の切断能力を引き出す、世界初ヤマシン独自の新技术で。



品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切歯(刃厚) (mm)	刃数 (P)	最大使用速度 (N/min)	適合機種	JANコード	切粉ガードボール
SPT-YSD-100SOX	100	20	1.1	32	13,000	●●	4534587 501002	—
SPT-YSD-125SOX	125	20	1.5	40	10,000	●●	4534587 501255	—
SPT-YSD-148SOX	148	20	1.5	52	6,000	●●	4534587 501484	—
SPT-YSD-165SOX	165	20	1.5	55	6,000	●●	4534587 501651	●
SPT-YSD-180SOX	180	20	1.5	44	6,000	●●	4534587 501804	—
SPT-YSD-190SOX	190	20	1.5	55	6,000	●●	4534587 501903	●

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切歯(刃厚) (mm)	刃数 (P)	Nmax (rpm)	適合機種	JANコード
SPT-YSD-190SOY	190	20	2.0	72	6,000	●●	4534587 502153
SPT-YSD-216SOY	216	25.4	2.0	100	5,000	●●	4534587 502115
SPT-YSD-255SOY	255	25.4	2.2	80	4,500	●●	4534587 502122
SPT-YSD-305SOY	305	25.4	3.0	100	4,000	●●	4534587 502139
SPT-YSD-355SOY	355	25.4	3.0	100	4,000	●●	4534587 502146

オールマイティ ZERO (多種材料切断) 100 125 147 165 180 190

ハイブリッド X (エクス) (多種材料切断) 100 125 147 165 180 190




■ これ1枚で鉄・木・塩ビ・アルミがサクサク切れる!! それがZERO (ゼロ)  
 ■ パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能！  
 ■ 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰振れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。  
 ■ 100mm/125mm を新にラインナップ!! = 100/125mm には切粉ガードボールが付きます。100mm 集じん・125mm 集じん・充電丸ノコで使用できます。

スーパーオールマイティのホームユース版 ハイブリッド X  
 ■ パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能！  
 ■ 100mm/125mm 147mm 充電丸鋸サイズまで豊富なラインナップで、多種材切断チップソーのDIY向けとしても大変人気な1枚です。  
 ※鉄工材切断は、厚さ2.0mm以下のみ切断可能となります。  
 ※切断部材の硬度によってカット性能が変わります。

■ 147/165/190mm サイズには、安心して木工用丸ノコで使える【切粉ガードボール】標準。

■ 147mm/165mm/190mm サイズには、安心して木工用丸ノコで使える【切粉ガードボール】標準。

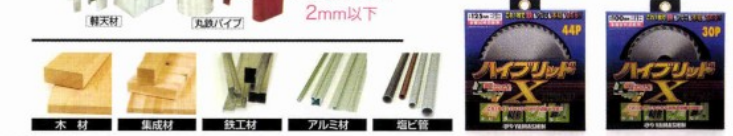

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切歯(刃厚) (mm)	刃数 (P)	最大使用速度 (N/min)	適合機種	JANコード	切粉ガードボール
SPT-YSD-100SOZ	100	20	1.1	32	13,000	●●	4534587 506007	—
SPT-YSD-125SOZ	125	20	1.5	40	10,000	●●	4534587 506014	—
SPT-YSD-147SOZ	147	20	1.5	52	6,000	●●	4534587 500227	●
SPT-YSD-165SOZ	165	20	1.5	52	6,000	●●	4534587 500203	●
SPT-YSD-190SOZ	190	20	1.5	52	6,000	●●	4534587 500210	●

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切歯(刃厚) (mm)	刃数 (P)	Nmax (rpm)	適合機種	JANコード
HT-YSD-100X	100	20	1.5	30	6,000	—	4534587 631013
HT-YSD-125X	125	20	1.5	44	6,000	—	4534587 631020
HT-YSD-147X	147	20	1.4	52	6,000	—	4534587 631471
HT-YSD-165X	165	20	1.6	52	6,000	—	4534587 631662
HT-YSD-190X	190	20	1.6	52	6,000	—	4534587 631914